


- ① 押し込み式ケーブル充填
- ② 充填が極めて簡単 — コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適
- ③ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ④ ねじり走行可能（制限あり）
- ⑤ ケーブルを傷めない内部構造
- ⑥ “E” タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑦ “Z” タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑧ ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも（オプション）

電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055



イグス株式会社

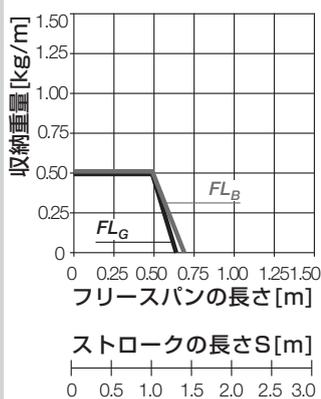

フリースパンの長さ

FL_G = 水平走行

FL_B = ベント走行

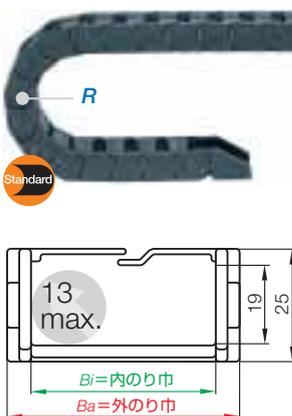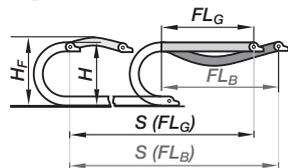

E14型 — 外周側から押し込み充填

製品番号 B_i [mm] B_a^* [mm] R [mm] 曲げ半径

E14.1.□.0	15	27	028	038	048
E14.2.□.0	25	37	075	100	125
E14.3.□.0	38	50			
E14.4.□.0	50	62			

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 B_i [mm] に対応しています。

B_a^* : ピボット外径

約0.3~0.5mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E14.2.100.0

Z14型 — 内周側から押し込み充填

製品番号 B_i [mm] B_a^* [mm] R [mm] 曲げ半径

Z14.1.□.0	15	27	028	038	048
Z14.2.□.0	25	37	075	100	125
Z14.3.□.0	38	50			
Z14.4.□.0	50	62			

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 B_i [mm] に対応しています。

B_a^* : ピボット外径

約0.3~0.5mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z14.2.100.0

型番の構成



E14. 2. 100.0

標準色：黒

その他の色

▶ P5.59参照

曲げ半径

巾インデックス

型式

ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp