

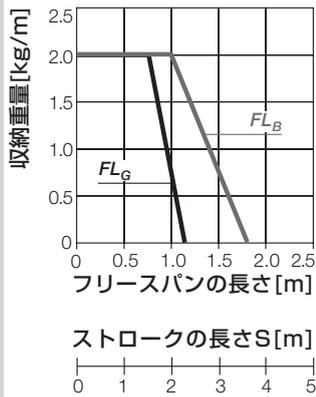
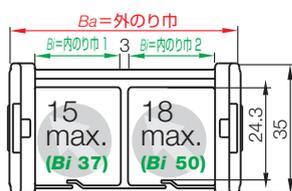
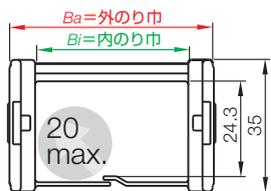
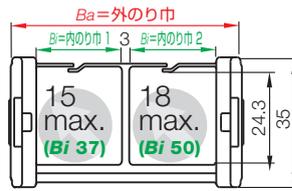
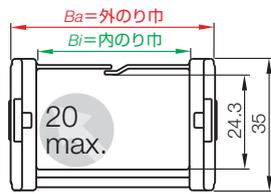


- ① 押し込み式ケーブル充填
- ② ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも（オプション）
- ③ ねじり走行可能（制限あり）
- ④ 充填が極めて簡単 — コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適
- ⑤ 太いピボット径が耐久性を生み長寿命を実現
- ⑥ 汚れを寄せ付けにくい外面形状
- ⑦ “E” タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑧ “Z” タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑨ 1室型と2室型の2タイプ対応可能

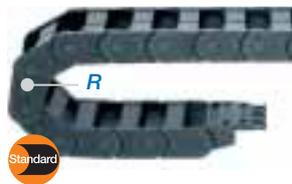

フリースパンの長さ
 FL_G = 水平走行
 FL_B = ベント走行

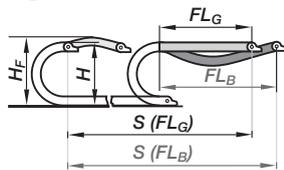

E200型 — 外周側から押し込み充填

製品番号	B_i [mm]	Ba^* [mm]	R [mm] 曲げ半径
E200.05.□.0	57	74.4	055 075 100 150 200

Ba^* : ピボット外径
約0.1~0.3mm広がっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E200.05.□100.0

E200型 — 2室型（仕切付・外周側開閉）

製品番号	B_{i1}/B_{i2} [mm]	Ba^* [mm]	R [mm] 曲げ半径
E200.2/35.□.0	37 18	94.4	055 075 100 150 200
E200.2/50.□.0	50	120.4	150 200

Ba^* : ピボット外径
約0.1~0.3mm広がっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E200.2/35.□100.0

Z200型 — 内周側から押し込み充填

製品番号	B_i [mm]	Ba^* [mm]	R [mm] 曲げ半径
Z200.05.□.0	57	74.4	055 075 100 150 200

Ba^* : ピボット外径
約0.1~0.3mm広がっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z200.05.□100.0

Z200型 — 2室型（仕切付・内周側開閉）

製品番号	B_{i1}/B_{i2} [mm]	Ba^* [mm]	R [mm] 曲げ半径
Z200.2/35.□.0	37 18	94.4	055 075 100 150 200
Z200.2/50.□.0	50	120.4	150 200

Ba^* : ピボット外径
約0.1~0.3mm広がっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z200.2/35.□100.0

型番の構成



ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク（8:30~20:00）
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp