 




- ① 押し込み式ケーブル充填
- ② くし歯型ケーブルクランプはスナップ式取付
- ③ ねじり走行可能（制限あり）
- ④ 充填が極めて簡単 — コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適
- ⑤ 太いピボット径が耐久性を生み長寿命を実現
- ⑥ 汚れを寄せ付けにくい外面形状
- ⑦ “E” タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑧ “Z” タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑨ 1室型、2室型、3室型の3タイプ対応可能

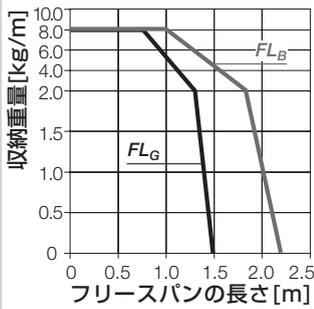

フリースパンの長さ

FL_G = 水平走行

FL_B = ベント走行

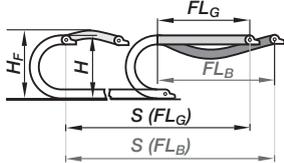


型番の構成



ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp

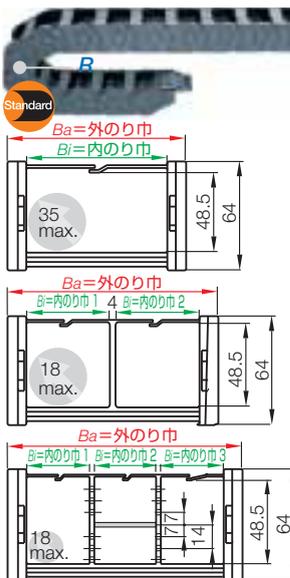

E300型 — 外周側から押し込み充填

製品番号	Bi [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
E300.075.□.0	75	95	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E300.075.150.0

E300型 — 2室型（仕切付・外周側開閉）


製品番号	Bi1/Bi2 [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
E300.2/45.□.0	48/48	120	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E300.2/45.100.0

E300型 — 3室型（仕切付・外周側開閉）

製品番号	Bi1/Bi2/Bi3 [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
E300.3/45.□.0	47/46/47	170	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E300.3/45.100.0

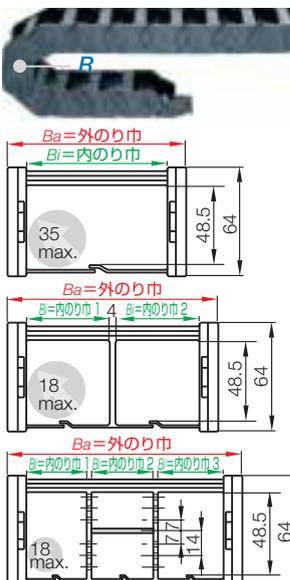

Z300型 — 内周側から押し込み充填

製品番号	Bi [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
Z300.075.□.0	75	95	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z300.075.100.0

Z300型 — 2室型（仕切付・内周側開閉）

製品番号	Bi1/Bi2 [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
Z300.2/45.□.0	48/48	120	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z300.2/45.100.0

Z300型 — 3室型（仕切付・内周側開閉）

製品番号	Bi1/Bi2/Bi3 [mm]	Ba* [mm]	R [mm] 曲げ半径
Z300.3/45.□.0	47/46/47	170	075 100 125 150
Ba* : ピボット外径 約0.3~0.5mm広くなっています。			200 250 300

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z300.3/45.100.0