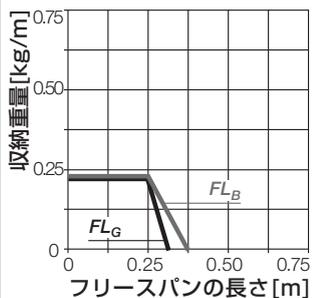


- ① イグスの最小エネルギーチェーン — 内りの寸法 5 x 5 mm
- ② ねじり走行可能 (制限あり)
- ③ 軽量・手頃な価格
- ④ 最小曲げ半径
- ⑤ ケーブルクランプ体形の取付ブラケットも(オプション)
- ⑥ 汚れを寄せ付けにくい外面形状
- ⑦ 開閉可能タイプ ▶ EZチェーン P 5.90参照



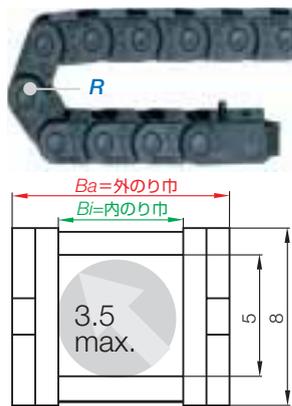
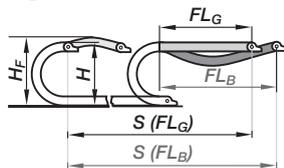
価格指標



ストロークの長さS[m]

0 0.5 1.0 1.5

フリースパンの長さ

FL_G = 水平走行FL_B = ベント走行

03型 — 非開閉式

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
03.05.□.0	05	08.7	010 012 015
03.07.□.0	07	10.7	018 028
03.10.□.0	10	13.7	

上記の曲げ半径は
すべての内りの巾
Bi[mm]に対応して
います。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 03.05.028.0

型番の構成

03.	05.	028.	0
標準色：黒			
その他の色			
▶ P5.59参照			
曲げ半径			
巾インデックス			
型式			

ご注文例については
P5.430を参照ください

ヘルプデスク(8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp