


E2マイクロ 04型




ピッチ = 16.7 mm 1m当りのリンク数 = 60 エナジーチェーンの長さ = $S/2 + K$

R	015	018	028	038	048
H	42	48	68	88	108
D	40	40	50	60	70
K	80	90	125	155	185

予張(キャンバー)を考慮した必要空間高さ $H_F = H + 5\text{mm}$ (負荷が 0.1kg/mの場合)。取付場所が非常に狭い場合には、ご相談ください。予張(キャンバー)とは▶P5.25

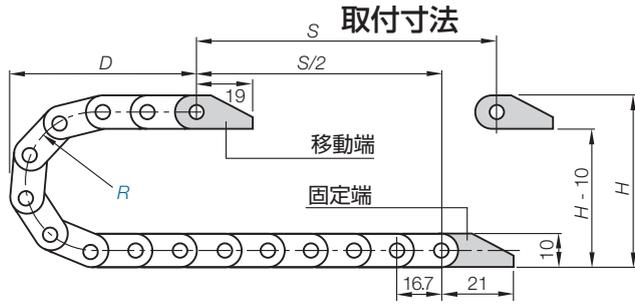

E2マイクロ
内回り高さ : 7mm

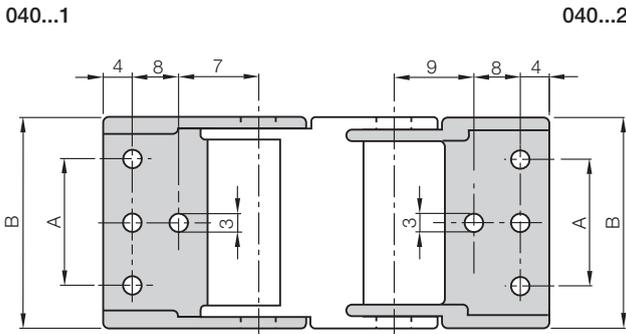


品番 040.07.12 ~ 040.20.12 : 真ん中の穴のみ
品番 040.30.12 : 外側の穴のみ

エナジーチェーン 型式	取付ブラケット品番 (両端・一式)	寸法A [mm]	寸法B [mm]
04.07. ▶	040.07.12	-	12
04.10. ▶	040.10.12	-	15
04.16. ▶	040.16.12	-	21
04.20. ▶	040.20.12	-	25
(04.30.)* ▶	040.30.12	22	35

(*) : 生産に関してはお問合せください。

移動端(穴あき)

040...1

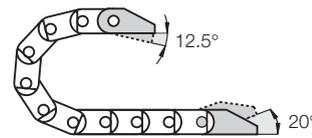

取付ブラケット



040...2
固定端(ピボット)

標準タイプ — 一体型、樹脂製、
旋回型



一式で注文の場合(両端) :

040.10. 12

単品で注文の場合 :

040.10. 1

取付ブラケットの移動端(穴あき)

040.10. 2

取付ブラケットの固定端(ピボット)



クイックスナップ : 手動取外し
式取付ブラケット



クイックフィックス : 位置合わせ
ピン付特殊取付ブラケット

その他の特長

詳細情報

▶ www.igus.co.jp へ
アクセス

