

E2マイクロ 045型




045


ピッチ = 13 mm 1m当りのリンク数 = 77 エナジーチェーンの長さ = $S/2 + K$

R	018	028	038
H	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

予張(キャンバー)を考慮した必要空間高さ $H_p = H + 10\text{mm}$ (負荷が0.2kg/mの場合)。取付場所が非常に狭い場合には、ご相談ください。予張(キャンバー)とは▶P5.25

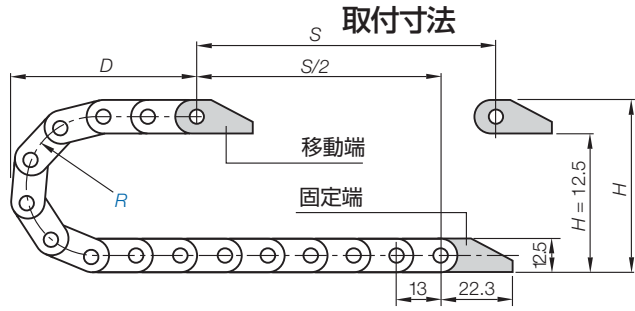

E2マイクロ
内のり高さ : 10.3mm

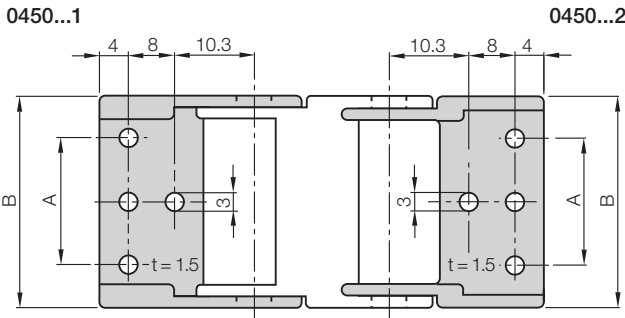


品番 0450.06.12 ~ 0450.20.12 : 真ん中の穴のみ
品番 0450.30.12 ~ 0450.64.12 : 外側の穴のみ

エナジーチェーン 型式	取付ブラケット品番 (両端・一式)	寸法A [mm]	寸法B [mm]
045.06.▶	0450.06.12	-	12
045.10.▶	0450.10.12	-	16
045.16.▶	0450.16.12	-	22
045.20.▶	0450.20.12	-	26
045.30.▶	0450.30.12	22	36
045.64.▶	0450.64.12	56	70

移動端 (穴あき)

0450...1

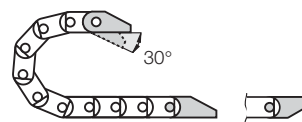

取付ブラケット



0450...2
固定端 (ピボット)

標準タイプ — 一体型、樹脂製、
旋回型



一式で注文の場合(両端) :

0450.10.12

単品で注文の場合 :

0450.10.1

取付ブラケットの移動端(穴あき)

0450.10.2

取付ブラケットの固定端(ピボット)



クイックスナップ : 手動取外し
式取付ブラケット

クイックフィックス : 位置合わせ
ピン付特殊取付ブラケット

その他の特長

詳細情報

▶ www.igus.co.jp へ
アクセス

