

価格指標

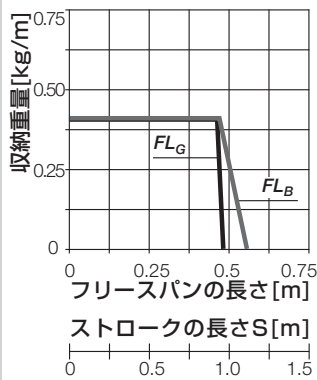
- ① 開閉式・着脱可能なクロスバー
- ② 外周側から開閉可能で素早くケーブル充填
- ③ 軽量かつ堅牢
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付きの取付ブラケットもあり
- ⑥ チューブタイプ(B07)も ▶ P5.78

スナップ

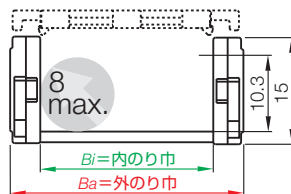
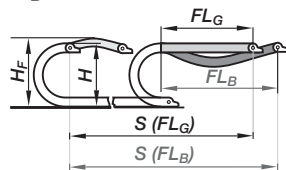
B07型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	曲げ半径		
B07.16.□.0	16	22.5	018	028	038	
B07.20.□.0	20	27.0	018	028	038	
B07.30.□.0	30	37.0	018	028	038	
B07.40.□.0	40	47.0	018	028	038	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例]：07.20.038.0



フリースパンの長さ

 FL_G = 水平走行 FL_B = ベント走行

型番の構成

🔑	B07.	20.	038.	0	標準色：黒 その他の色 ▶ P5.59参照
					曲げ半径
					巾インデックス
					型式

ご注文例については
P5.431を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp