




- ① 開閉式・着脱可能なクロスバー
- ② 外周側から開閉可能で素早いケーブル充填
- ③ 軽量かつ堅牢
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付きの取付ブラケットもあり
- ⑥ チューブタイプ (R09) も ▶ P5.80

### スナップ

#### O9型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	曲げ半径
B09.16.□.0	16	24.2	028	038 048
B09.20.□.0	20	28.2	028	038 048
B09.30.□.0	30	38.2	028	038 048
B09.40.□.0	40	48.2	028	038 048




□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例]：09.20.□038□.0

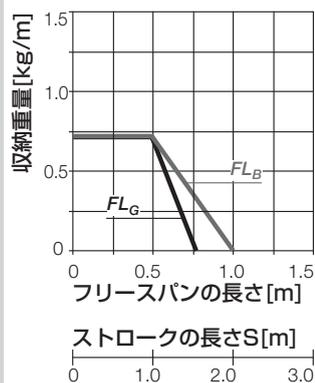

フリースパンの長さ

$FL_G$  = 水平走行

$FL_B$  = ベント走行

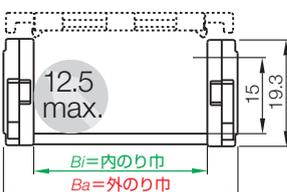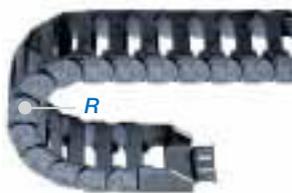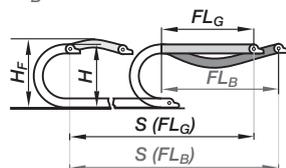

#### 型番の構成

09.	20.	038.	0
標準色：黒			
その他の色			
▶ P5.59参照			
曲げ半径			
巾インデックス			
型式			

ご注文例については  
P5.431を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp