


エナジーチェーンシステム

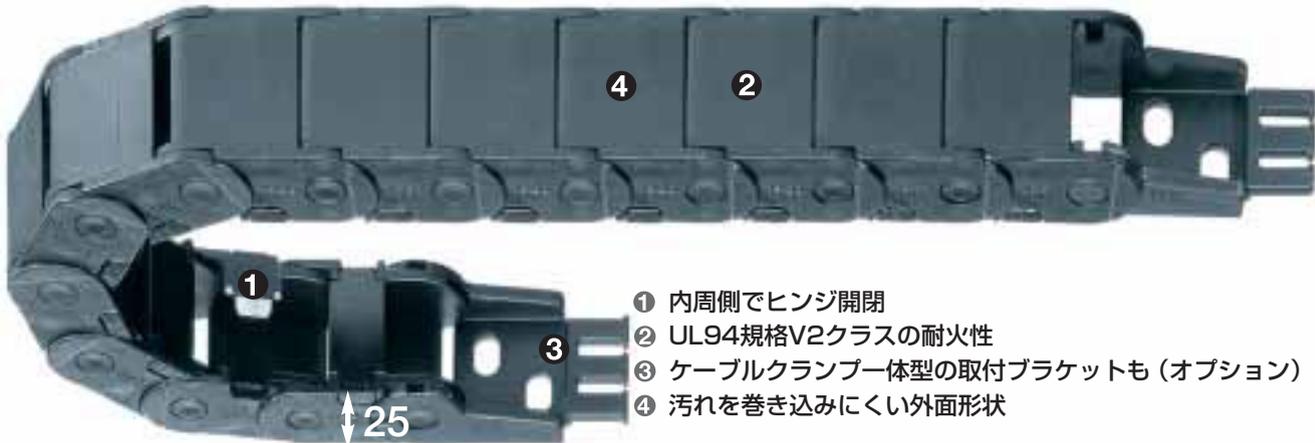

 

- ① 内周側でヒンジ開閉
- ② UL94規格V2クラスの耐火性
- ③ ケーブルクランパー体型の取付ブラケットも (オプション)
- ④ 汚れを巻き込みにくい外面形状





価格指標

電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055

イグス株式会社

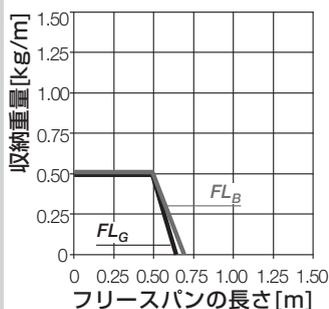

フリースパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行

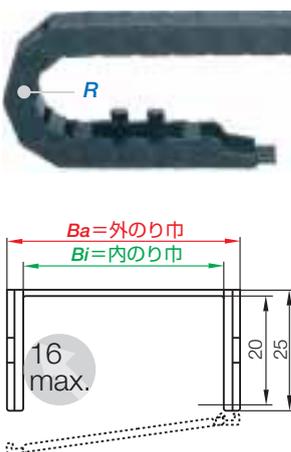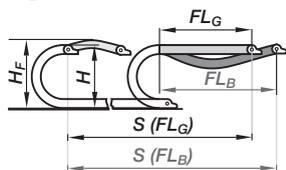

14型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	曲げ半径
14.1.□.0	15	26		
14.2.□.0	25	36	028 038 048	
14.3.□.0	38	49	075 100 125	
14.4.□.0	50	61		

上記の曲げ半径はすべての内り巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 14.2. .0

型番の構成



標準色：黒
その他の色
▶ P5.59参照
曲げ半径
巾インデックス
型式

ご注文例については
P5.431を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp