

 

エナジーチェーンシステム

電話：03-5819-2030  
FAX：03-5819-2055


イグス株式会社



- ① 太いピボット径とダブルストッパー機構により長寿命・長フリースパンが実現
- ② B15型は外周側で、B15i型は内周側でスナップ式開閉
- ③ ケーブルクランプ体型の取付ブラケットも（オプション）
- ④ 汚れを巻き込みにくい外面形状
- ⑤ 小型で安定性に優れたエナジーチェーン
- ⑥ 軸周回転で逆方向曲げ「RBR式」が可能（特別仕様）
- ⑦ 鋼製一体型ガイドチャンネル対応

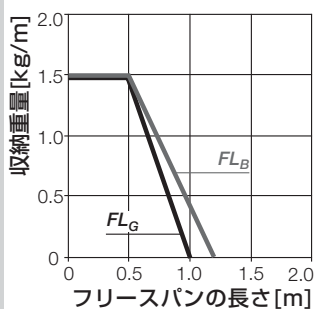

フリースパンの長さ  
FL<sub>G</sub> = 水平走行  
FL<sub>B</sub> = ベント走行

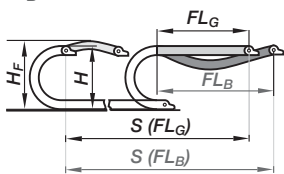


型番の構成



ご注文例については  
P5.431を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)  
電話：03-5819-2500  
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp

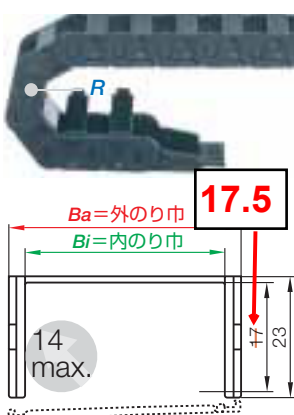


B15i型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
B15i.015.□.0	15	26	038 048 075
B15i.025.□.0	25	36	100 110 125
B15i.038.□.0	38	49	145 180
B15i.050.□.0	50	61	
B15i.5.□.0	63	76	
B15i.6.□.0	80	94	
B15i.7.□.0	100	113	

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] B15i.025.100.0

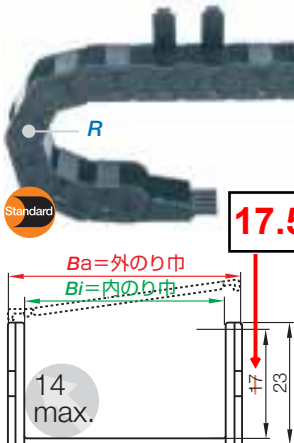

B15型 — 外周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
B15.015.□.0	15	26	038 048 075
B15.025.□.0	25	36	100 110 125
B15.038.□.0	38	49	145 180
B15.050.□.0	50	61	
B15.5.□.0	63	76	
B15.6.□.0	80	94	
B15.7.□.0	100	113	

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] B15.025.100.0