

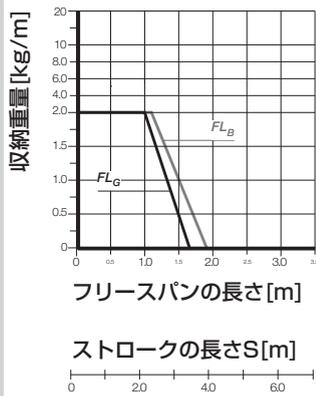


- ① 素早い開閉、左右両側での開閉選択可能
- ② ダブルストッパー機構が耐久性を生み長いフリースパンを実現
- ③ しっかりとロックできるクロスバー
- ④ 1400型は内周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能
- ⑤ ケーブルクランプを取付ブラケットに組付け可能（オプション）
- ⑥ クロスバーを開けた状態で仕切板をしっかりと固定
- ⑦ 軸周回転で逆方向曲げ「RBR式」が可能（特別仕様）
- ⑧ 太いピボット径が耐久性を生み長いフリースパンを実現

チューブ、「ハーフ」チューブタイプ 1450/1480型
▶ P5.156~

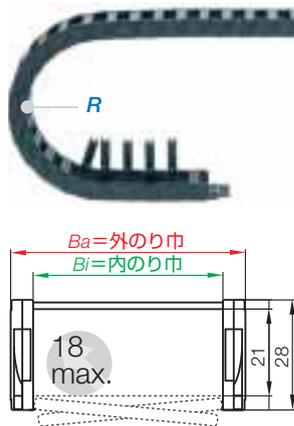


フリーパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行

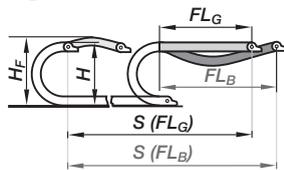

1400型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
1400.015.□.0	15	28.5	035 038 048
1400.020.□.0	20	33.5	
1400.025.□.0	25	38.5	
1400.038.□.0	38	51.5	075 100 125
1400.050.□.0	50	63.5	145 180
1400.068.□.0	68	81.5	上記の曲げ半径は すべての内のリ巾 Bi [mm] に対応して います。
1400.080.□.0	80	93.5	
1400.100.□.0	100	113.5	
1400.125.□.0	125	138.5	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 1400.050.100.0

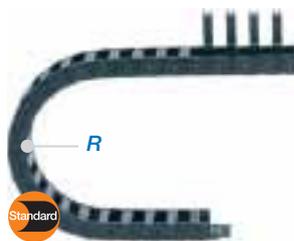

1500型 — 外周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
1500.015.□.0	15	28.5	035 038 048
1500.020.□.0	20	33.5	
1500.025.□.0	25	38.5	
1500.038.□.0	38	51.5	075 100 125
1500.050.□.0	50	63.5	145 180
1500.068.□.0	68	81.5	上記の曲げ半径は すべての内のリ巾 Bi [mm] に対応して います。
1500.080.□.0	80	93.5	
1500.100.□.0	100	113.5	
1500.125.□.0	125	138.5	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 1500.050.100.0

型番の構成



ご注文例については
P5.432を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp