




エナジーチェーンシステム


電話：03-5819-2030
FAX：03-5819-2055

イグス株式会社


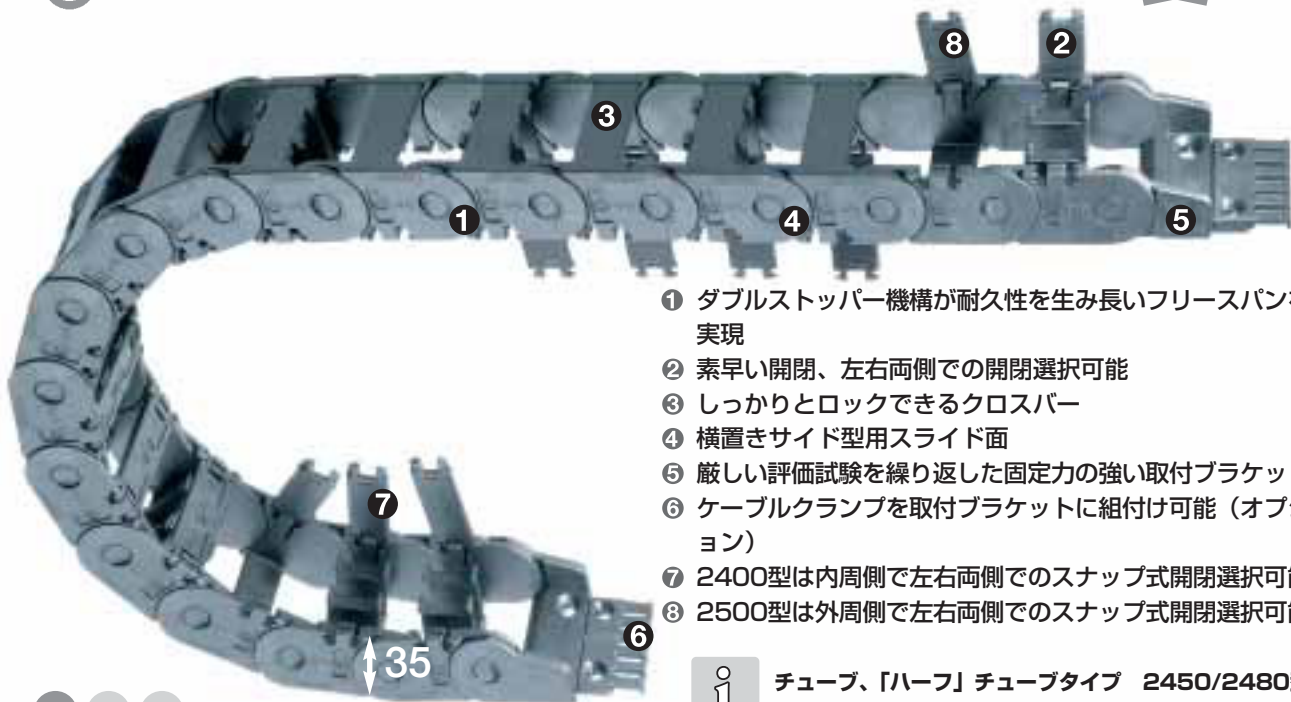


- ① ダブルストッパー機構が耐久性を生み長いフリースパンを実現
- ② 素早い開閉、左右両側での開閉選択可能
- ③ しっかりとロックできるクロスバー
- ④ 横置きサイド型用スライド面
- ⑤ 厳しい評価試験を繰り返した固定力の強い取付ブラケット
- ⑥ ケーブルクランプを取付ブラケットに組付け可能（オプション）
- ⑦ 2400型は内周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能
- ⑧ 2500型は外周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能

チューブ、「ハーフ」チューブタイプ 2450/2480型
▶ P.162~

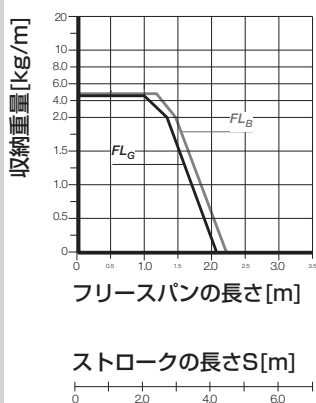


フリーパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行

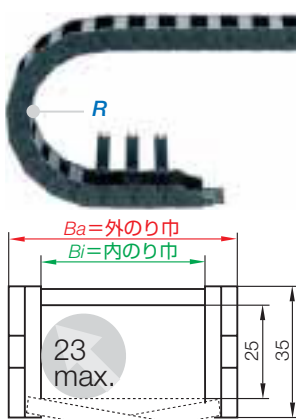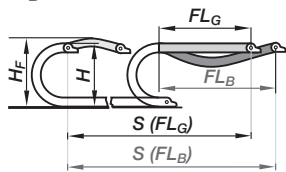

2400型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
2400.02.□.0	25	41	055 075 100
2400.03.□.0	38	54	125 150 175
2400.05.□.0	57	73	200 225 250
2400.07.□.0	77	93	上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。
2400.09.□.0	89	105	
2400.10.□.0	103	119	
2400.12.□.0	125	141	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 2400.03. 100.0

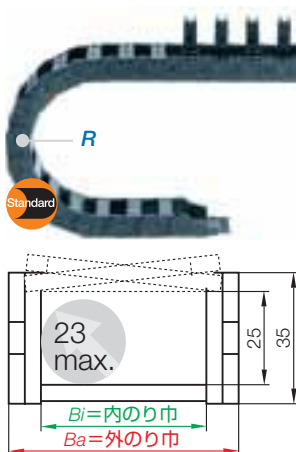


2500型 — 外周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
2500.02.□.0	25	041	055 075 100
2500.03.□.0	38	054	125 150 175
2500.05.□.0	57	073	200 225 250
2500.07.□.0	77	093	上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。
2500.09.□.0	89	105	
2500.10.□.0	103	119	
2500.12.□.0	125	141	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 2500.03. 100.0

型番の構成

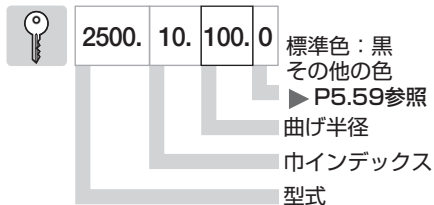

ご注文例については
P.5.432を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp