




- ① 素早い開閉、左右両側での開閉選択可能
- ② ダブルストッパー機構が耐久性を生み長いフリースパンを実現
- ③ しっかりとロックできるクロスバー
- ④ 横置きサイド型用スライド面
- ⑤ 厳しい評価試験を繰り返した固定力の強い取付ブラケット
- ⑥ ケーブルクランプを取付ブラケットに組付け可能（オプション）
- ⑦ 2600型は内周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能
- ⑧ 2700型は外周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能

チューブ、「ハーフ」チューブタイプ 2650/2680型
▶ P5.168~

● ● ● 価格指標

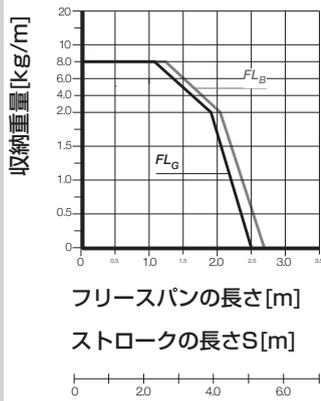

フリーパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行

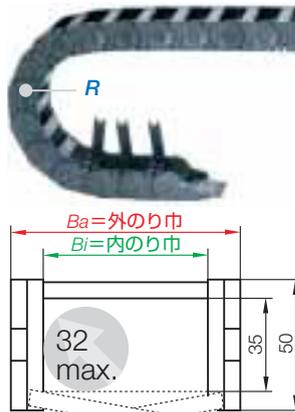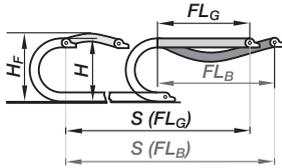


2600型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
2600.05.□.0	50	66	063 075 100
2600.06.□.0	65	81	125 150 175
2600.07.□.0	75	91	200 250
2600.09.□.0	90	106	
2600.10.□.0	100	116	
2600.12.□.0	125	141	
2600.15.□.0	150	166	
2600.17.□.0	175	194	

上記の曲げ半径はすべての内のリ巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 2600.10.100.0

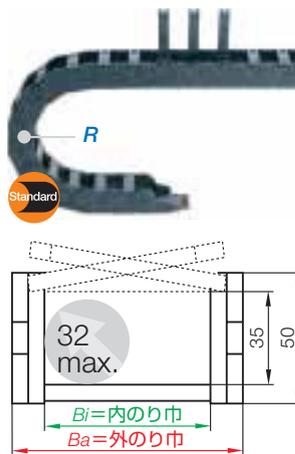

2700型 — 外周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
2700.05.□.0	50	66	063 075 100
2700.06.□.0	65	81	125 150 175
2700.07.□.0	75	91	200 250
2700.09.□.0	90	106	
2700.10.□.0	100	116	
2700.12.□.0	125	141	
2700.15.□.0	150	166	
2700.17.□.0	175	194	

上記の曲げ半径はすべての内のリ巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 2700.10.100.0

型番の構成



ご注文例については
P5.432を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp