


- ① 素早い開閉、左右両側での開閉選択可能
- ② 横置きサイド型用スライド面
- ③ 厳しい評価試験を繰り返した固定力の強い取付ブラケット
- ④ 3400型は内周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能
- ⑤ 3500型は外周側で左右両側でのスナップ式開閉選択可能
- ⑥ ケーブルクランプを取付ブラケットに組付け可能（オプション）
- ⑦ 逆方向曲げ「RBR式」が可能

● ● ● 価格指標

チューブ、「ハーフ」チューブタイプ 3450/3480型  
▶ P5.174~

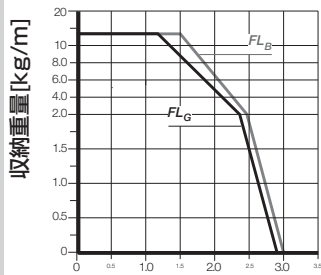





フリースパンの長さ [m]

ストロークの長さ S [m]

フリースパンの長さ

FL<sub>G</sub> = 水平走行

FL<sub>B</sub> = ベント走行

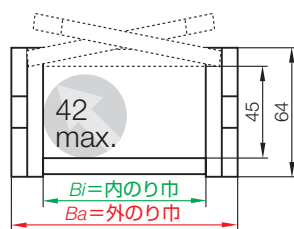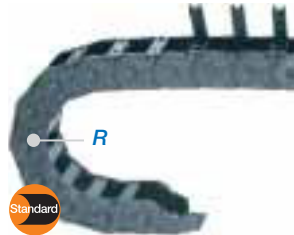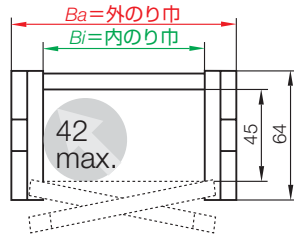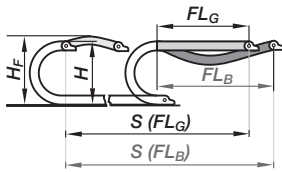

### 3400型 — 内周側でスナップ式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
(3400.050.□.0)*	50	70	075 100 125
3400.075.□.0	75	95	150 200 250
3400.100.□.0	100	120	300
3400.115.□.0	115	135	
3400.125.□.0	125	145	
3400.150.□.0	150	170	
3400.175.□.0	175	195	
(3400.200.□.0)*	200	220	
3400.225.□.0	225	245	
(3400.250.□.0)*	250	270	

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。

( )\*: 生産に関してはお問合せください。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 3400.150.100.0

### 3500型 — 外周側でスナップ式開閉


製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
(3500.050.□.0)*	50	70	075 100 125
3500.075.□.0	75	95	150 200 250
3500.100.□.0	100	120	300
3500.115.□.0	115	135	
3500.125.□.0	125	145	
3500.150.□.0	150	170	
3500.175.□.0	175	195	
(3500.200.□.0)*	200	220	
3500.225.□.0	225	245	
(3500.250.□.0)*	250	270	

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。

( )\*: 生産に関してはお問合せください。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 3500.150.100.0

#### 型番の構成

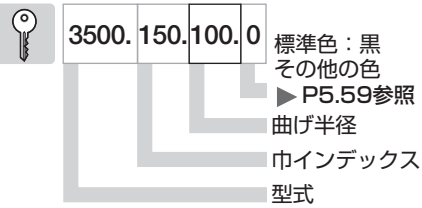

ご注文例については  
P5.432を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)  
電話：03-5819-2500  
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp