

# E6 E6.35型



E6.35

ピッチ= 25 mm 1m当りのリンク数= 40 エナジーチェーンの長さ=  $S/2 + K$


取付寸法

<b>R</b>	<b>055</b>
H(min.)	154
D	102
K	225

予張(キャンバー)を考慮した必要空間高さ  $H_f = H + 40\text{mm}$  (負荷が 2.0kg/mの場合)。取付場所が非常に狭い場合には、ご相談ください。


参考取付高さ:  $H + 35\text{mm}$

\*参考取付高さより低く取り付けたい場合は弊社ヘルプデスクまでお問合せください。

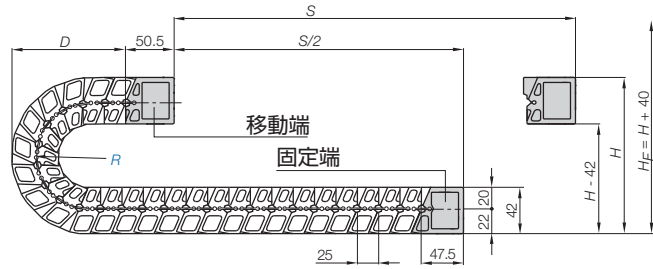

35

システム E6  
内のり高さ: 35mm

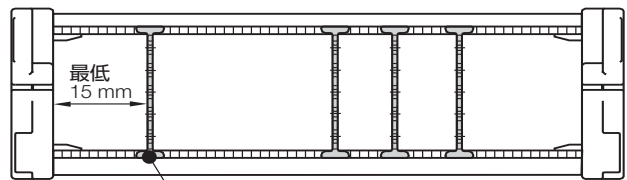

**E6.35.01**

Standard

スロットセパレーター  
 単品: **E6.29.01**  
 エナジーチェーンに組付: **E6.29.11**

仕切方法



 

**E6.35.11**

**E6.35.11**

その他の仕切方法はお問合せください。


E6.350...2 取付ブラケット  
移動端

E6.350...1 固定端  
移動端

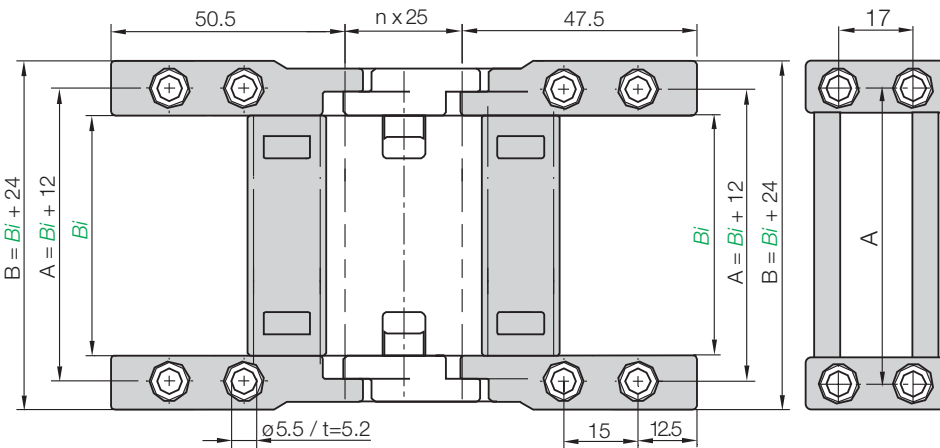

E6.350...1  
固定端

型番の構成

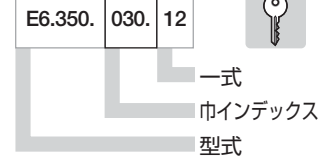


エナジーチェーン 型式	取付ブラケット品番 (両端・一式)	寸法 A	寸法 B
		[mm]	[mm]
E6.35.030. ▶	E6.350.030.12	54	42
E6.35.040. ▶	E6.350.040.12	64	52
E6.35.050. ▶	E6.350.050.12	74	62
E6.35.060. ▶	E6.350.060.12	84	72
E6.35.070. ▶	E6.350.070.12	94	82

エナジーチェーン 型式	取付ブラケット品番 (両端・一式)	寸法 A	寸法 B
		[mm]	[mm]
E6.35.080. ▶	E6.350.080.12	104	92
E6.35.090. ▶	E6.350.090.12	114	102
E6.35.100. ▶	E6.350.100.12	124	112
E6.35.110. ▶	E6.350.110.12	134	122
E6.35.120. ▶	E6.350.120.12	144	132

一式で注文の場合 (両端) :  
**E6.350.030 12**  
 単品で注文の場合 :  
**E6.350.030 1**  
 取付ブラケットの固定端  
**E6.350.030 2**  
 取付ブラケットの移動端

## E6.35型アクセサリ ケーブルクランプ

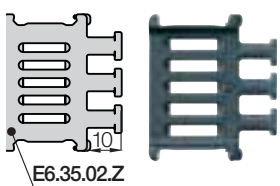

製品番号	くし歯の数	対象シリーズ
E6.35.02.Z	3 (片側)	E6.35 E-Chain®

電話 : 03-5819-2030  
FAX : 03-5819-2055



▶ 5.402



▶ 5.339