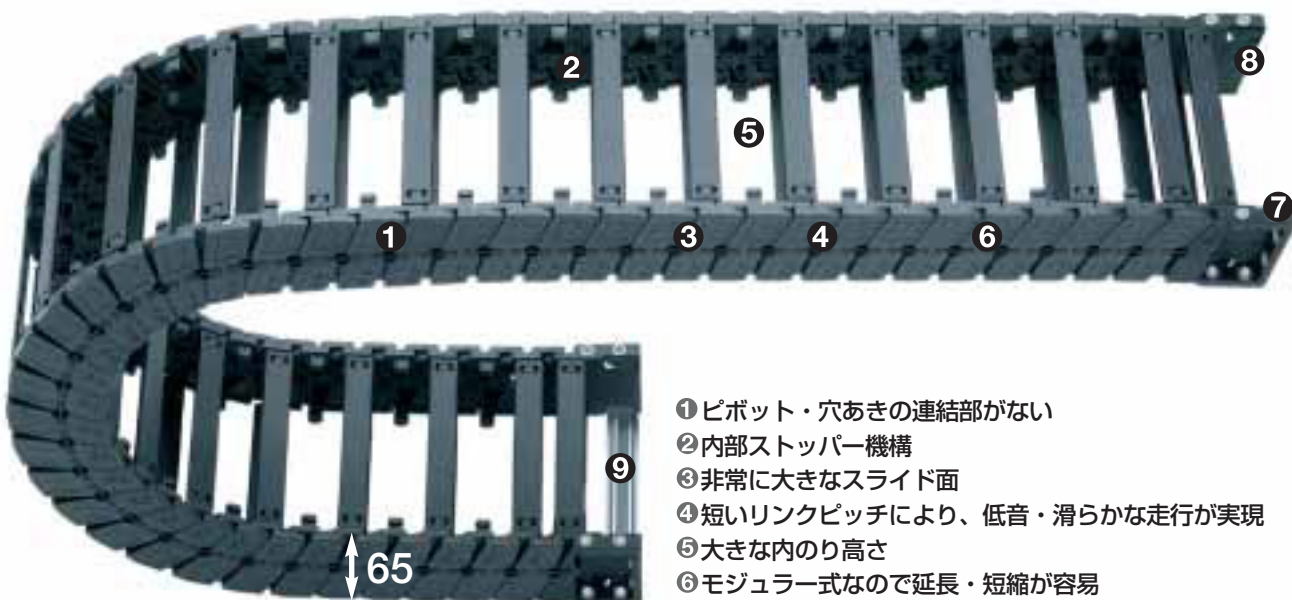


エナジーチェーンシステム

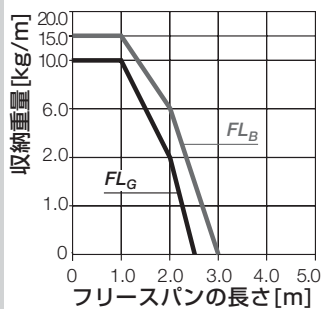
電話：03-5819-2030  
FAX：03-5819-2055

イグス株式会社

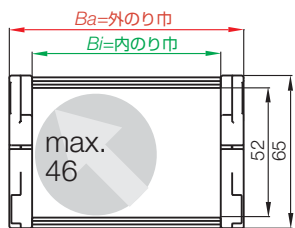
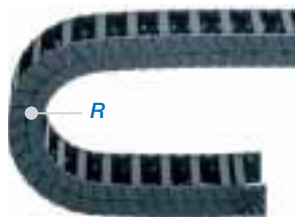
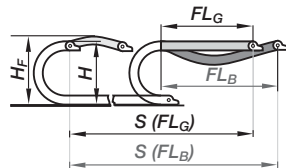


● ● ● 価格指標

- ① ピボット・穴あきの連結部がない
- ② 内部ストッパー機構
- ③ 非常に大きなスライド面
- ④ 短いリンクピッチにより、低音・滑らかな走行が実現
- ⑤ 大きな内のり高さ
- ⑥ モジュラー式なので延長・短縮が容易
- ⑦ 取り付け面を自由に選択できるKMA取付ブラケット
- ⑧ くし歯型ケーブルクランプは取付ブラケットに組付け可能
- ⑨ C型レールの組付け可能 (オプション)

ストロークの長さS[m]  
0 2 4 6 8 10

フリースパンの長さ

FL<sub>G</sub> = 水平走行FL<sub>B</sub> = ベント走行

## E6.52型 — 1リンクおきにクロスバー装着

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
E6.52.040.□.0	40	64	
E6.52.050.□.0	50	74	
E6.52.062.□.0	62	86	
E6.52.070.□.0	70	94	
E6.52.075.□.0	75	99	
E6.52.087.□.0	87	111	075 100 150
E6.52.100.□.0	100	124	200 250
E6.52.125.□.0	125	149	
E6.52.150.□.0	150	174	
E6.52.175.□.0	175	199	
E6.52.200.□.0	200	224	
E6.52.225.□.0	225	249	
E6.52.250.□.0	250	274	
E6.52.275.□.0	275	299	
E6.52.300.□.0	300	324	

上記の曲げ半径は  
すべての内のり巾  
Bi [mm]に対応して  
います。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E6.52.300.075.0

ご注文例



E6.52.200.075.0

標準色：黒

その他の色

▶ P5.59参照

曲げ半径

巾インデックス

型式

ご注文例については  
P5.441を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp

## チェーンフレックスCF9

E6に敷設して使える制御ケーブルCF9は、稼動時の最小曲げ半径が5×d。最高走行速度10m/s、最高加速度100m/s<sup>2</sup>に対応。耐摩耗性の高い耐油性TPE外被を採用。PVCフリー・ハロゲンフリー。