







- ① 非常に小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ② 「ジッパー」式開閉
- ③ ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能
- ④ 軽量

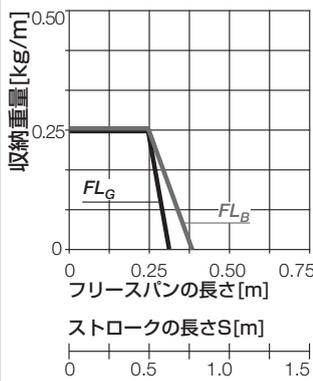

フリースパンの長さ

$FL_G$  = 水平走行

$FL_B$  = ベント走行

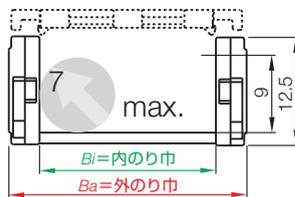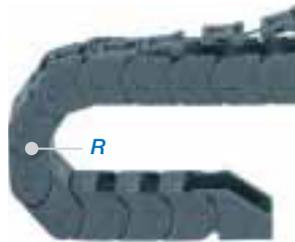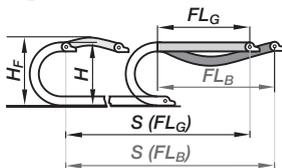

### 047型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	曲げ半径
047.10.□.0	10	16	018 028 038	
047.16.□.0	16	22	018 028 038	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。【例】：047.10.038.0

#### 型番の構成

047.	10.	038.	0
標準色：黒			
その他の色			
▶ P5.59参照			
曲げ半径			
巾インデックス			
型式			

ご注文例については  
P5.428を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp