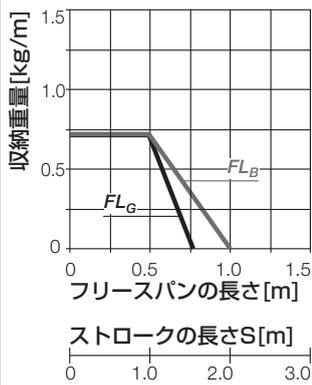


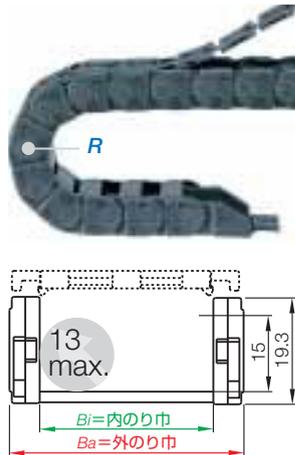
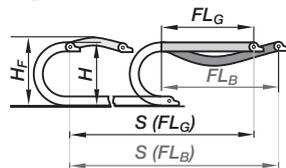
価格指標

- ① 「ジッパー」式開閉
- ② ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能
- ③ 軽量かつ堅牢
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付の取付ブラケットも
- ⑥ チューブタイプも ▶ P5.80

電話：03-5819-2030  
FAX：03-5819-2055



フリースパンの長さ

 $FL_G$  = 水平走行 $FL_B$  = ベント走行

## 09型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	曲げ半径		
09.10.□.0	10	18.2	028	038	048	
09.16.□.0	16	24.2	028	038	048	
09.20.□.0	20	28.2	028	038	048	
09.30.□.0	30	38.2	028	038	048	
09.40.□.0	40	48.2	028	038	048	
09.50.□.0	50	58.2	028	038	048	

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例]：09.20.038.0

## 型番の構成



標準色：黒

その他の色

▶ P5.59参照

曲げ半径

巾インデックス

型式

ご注文例については  
P5.428を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp