

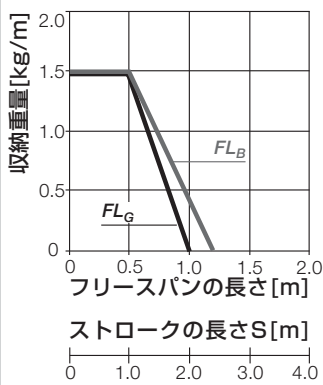


- ① 「ジッパー」式開閉
- ② ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能
- ③ 太いピボット径とダブルストッパー機構により長寿命・長フリースパンが実現
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付の取付ブラケットも
- ⑥ 内部の仕切が可能
- ⑦ 鋼製ガイドチャンネル一体型との組合せが可能
- ⑧ チューブタイプも ▶ P 5.82

● ● ● 価格指標

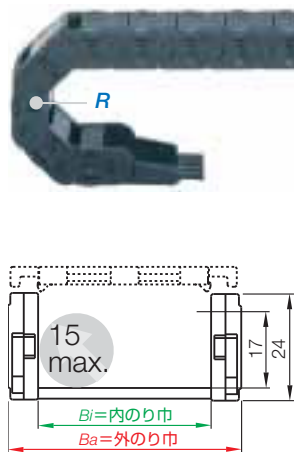

フリースパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行

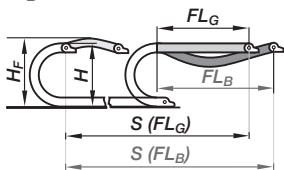


15型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] 曲げ半径
15.015.□.0	15	26	038 048 075
15.025.□.0	25	36	100 110 125
15.038.□.0	38	49	145 180
15.050.□.0	50	61	
15.5.□.0	63	76	
15.6.□.0	80	94	
15.7.□.0	100	113	

上記の曲げ半径はすべての内のり巾 Bi [mm] に対応しています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 15.025.038.0

型番の構成

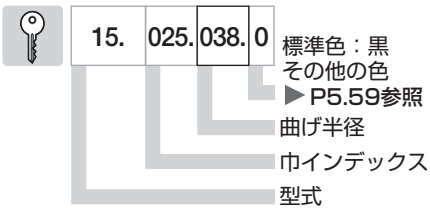

ご注文例については
P5.428を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp