

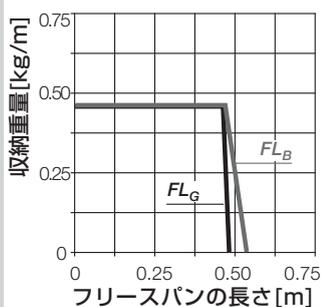


- ① 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ② 押し込み式ケーブル充填
- ③ 極めて軽量 — 収納重量が軽い場合に最適
- ④ ねじり走行可能（制限あり）
- ⑤ ケーブルを傷めない内部構造
- ⑥ “E”タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑦ “Z”タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑧ ケーブルクランプ型体の取付ブラケットも（オプション）

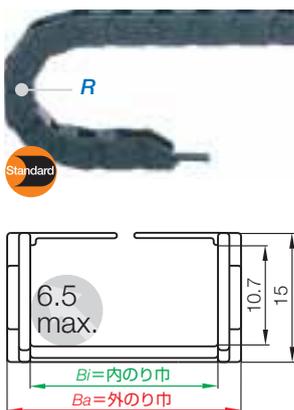

フリースパンの長さ
 FL_G = 水平走行
 FL_B = ベント走行

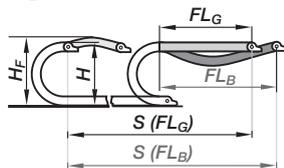


E06型 — 外周側から押し込み充填

製品番号	B_i [mm]	B_a^* [mm]	R [mm]	曲げ半径
E06.10.□.0	10	16.5	018	028 038
E06.16.□.0	16	22.5	018	028 038

B_a^* : ピボット外径

約0.2~0.4mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E06.16.028.0

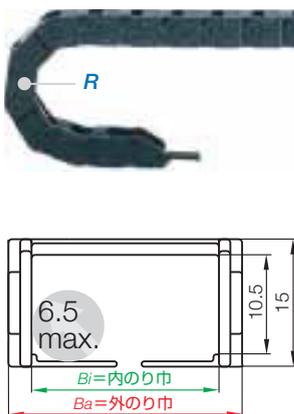

Z06型 — 内周側から押し込み充填

製品番号	B_i [mm]	B_a^* [mm]	R [mm]	曲げ半径
Z06.10.□.0	10	16.5	018	028 038
Z06.16.□.0	16	22.5	018	028 038

B_a^* : ピボット外径

約0.2~0.4mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] Z06.16.028.0

型番の構成



ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp