


スラストワッシャ付きミニチュアカムフォロア **保持器付き・六角穴付き**

**総ころ・六角穴付き**

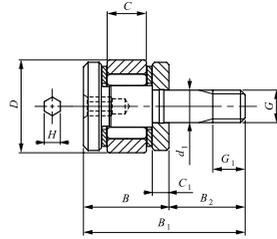

CFS1.4 WV

スタッド径 1.4 - 6mm

スタッド径 mm	呼び番号		質量 (参考) g	主要寸法 mm					
	保持器付き	総ころ		D	C	d <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	B
1.4	—	<b>CFS 1.4 WV</b>	0.35	4	1.7	1.4	M1.4 × 0.3	1.4	3.7
2	<b>CFS 2 W</b>	—	0.6	4.5	2.5	2	M2 × 0.4	2	4.5
2.5	<b>CFS 2.5 W</b>	—	1	5	3	2.5	M2.5 × 0.45	2.5	5
3	<b>CFS 3 W</b>	—	2	6	4	3	M3 × 0.5	3	6.5
4	<b>CFS 4 W</b>	—	4	8	5	4	M4 × 0.7	4	8
5	<b>CFS 5 W</b>	—	7	10	6	5	M5 × 0.8	5	9
6	<b>CFS 6 W</b>	—	13	12	7	6	M6 × 1	6	10.5

備考1. 油穴はありません。  
2. グリースを封入しています。