

適合エンクロージャー

サイズ “77.27”

サイズ “104.27”

注:

T-TYPE シリーズにはご使用いただけません。

ケーブルパッシングフード
保護等級 IP54



詳細	品番	サイズ
4 ヲグ付き、2 レバー用		
- 3 穴用 適合ケーブル \varnothing 5~13.5 mm	CYR 16.3	77.27
- 4 穴用 適合ケーブル \varnothing 5~13.5 mm	CYR 24.4	104.27


CYRエンクロージャー

CYRエンクロージャーは、制御盤など、コンピュータやPLCのデータ信号用の丸ケーブルパスを必要とする装置設置に使用され、ケーブルの接続状態を良好に保ちます。


エンクロージャーは2個のパーツから構成され、装置の保護等級を保つ密閉シールが付属します。また、ケーブル固定が容易に行うことができる構造となっております。

CYR 16.3および24.4は、それぞれ2レバー付きバルクヘッドハウジングCHI 16、CHI 24とご使用いただくことができます。

寸法 単位 mm

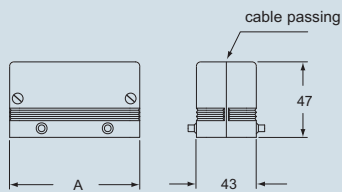

型番	A	適合ケーブル径	穴数	サイズ
CYR 16.3	93.5	\varnothing 5 / 13.5	3	77.27
CYR 24.4	120	\varnothing 5 / 13.5	4	104.27

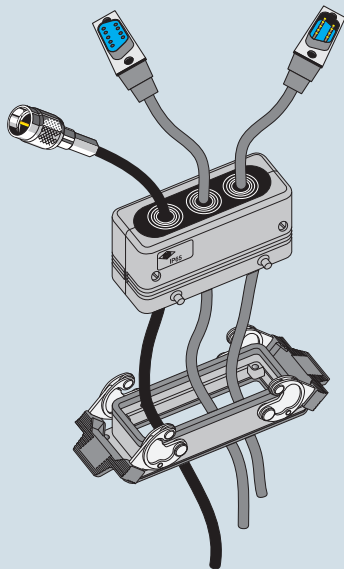

記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合がございます。