


HK

ハンドノブ




標準在庫品 RHS 追加加工 軸穴加工 P.1788

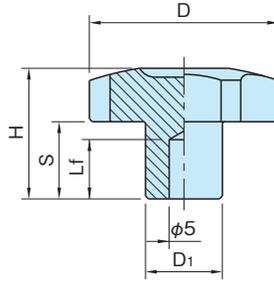

本体
FC200 クロムメッキ

品番	D	H	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)	価格
HK1	32	22	13	13	13	50	480
HK2	40	25	16	16	16	85	600
HK3	50	32	20	20	20	170	790
HK4	63	40	25	26	25	320	910
HK5	80	50	32	33	30	640	1,210

 使用例・使用方法



参照ページ


追加加工を承ります。(P.1788参照)

ALHK

アルミ ハンドノブ



標準在庫品 RHS 追加加工 ネジ組付け P.1784 追加加工 回止穴加工 P.1788

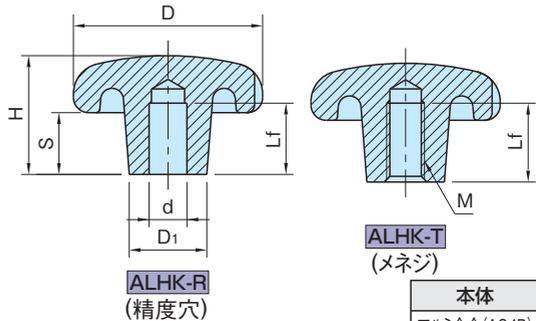

本体
アルミ合金 (AC4B) バフ研磨

品番		D	d (H9)	M	H	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)	価格
精度穴	メネジ									
ALHK40R	ALHK40T	40	8	M 8×1.25	25	14	13	15	35	1,760
ALHK50R	ALHK50T	50	10	M10×1.5	32	18	17	18	65	2,100
ALHK63R	ALHK63T	63	12	M12×1.75	40	20	21	22	100	2,700
ALHK80R	ALHK80T	80	16	M16×2	50	25	25	28	220	3,600

注意事項

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

参照ページ

追加加工を承ります。・ネジ組付け (P.1784参照)

ALHK-R : 回り止め穴加工 (P.1788参照)

ハンドル & グリップ  
インジケータ & スケール  
アクチュエータ ユニット  
回転軸 関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ & ラッチ

オイルキャップ & ゲージ

アジャスター フット & キャスタ

テンショナー

ガイド レール

ガイド ローラー

スライド レール

スイッチ ドッグ

ブランチャー

位置決め 部品

ワンタッチ 着脱

ワンタッチ スライドロック

エア クランプ

ワンタッチ クランプ

クランプ & ストッパー

サポーター & スペーサー

ワーク グリッパー

ボルト & ナット

吊具

工場用 無線機器

機械 カバー

各種 サービス