


KG-BR2

ブラケット



標準在庫品 **RoHS**

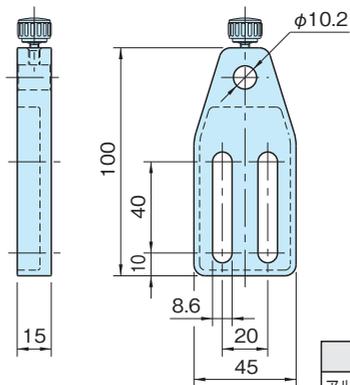

本体
アルミ合金ダイカスト(ADC12) カチオン電着塗装 ブラック

品番	質量 (g)	価格
KG-BR2	80	1,090

特長


ノブはKS15×10Bを使用しています。(P.388参照)

KG-TR

調整ボルト



標準在庫品 **RoHS** **SUS**

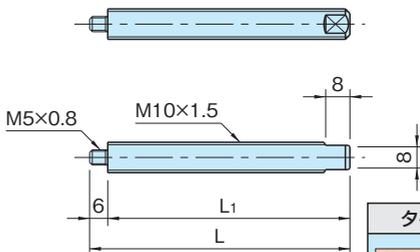

タイプ	本体
KG-TR	SS400 垂鉛メッキ
KG-TR-SUS	SUS304

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

スチール製		SUS製		L <sub>1</sub>	L	質量 (g)
品番	価格	品番	価格			
KG-TR080	580	KG-TR080-SUS	990	80	86	54
KG-TR120	700	KG-TR120-SUS	1,540	120	126	80

付属品

- ・ナット……………2個
- ・保護キャップ…1個

ハンドル  
& グリッパ  
インジケータ  
& スケール  
アクチュエータ  
ユニット  
回転軸  
関連  
レバー  
ノブ  
取手  
ヒンジ  
& ラッチ  
オイルキャップ  
& ゲージ  
アジャスター  
フット  
& キャスタ  
テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー  
スライド  
レール  
スイッチ  
ドッグ

ブラジジャー

位置決め  
部品

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

エア  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
& ストップアー

サポーター  
& スペーサー

ワーク  
グリッパ

ボルト  
& ナット

吊具

工場用  
無線機器

機械  
カバー

各種  
サービス