


PCTR-R

トラック ローラー(R型)

IMAO

標準在庫品 R・HS

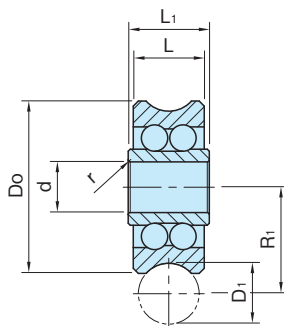

★One Point

複列アンギュラベアリング仕様

外輪、内輪、ボール	保持器	シールド
SUJ2 HRC60～66	ポリアミド(ガラス繊維強化)	SPCC

品番	Do	D1	R1	L	d	L1 (${}^{0}_{-0.12}$)	r	質量 (g)	価格	適用する ローラーピン	適用する ローラーレール
PCTR1604-R	16	4	9	7	5	8	R0.2	9	4,500	PCRLP05S PCRLP05E	-
PCTR1706-R	17	6	10.5	11	8	11	R0.3	10	4,000	PCRLP05S PCRLP05E	-
PCTR2406-R	24	14	11	15.9	12	15.9	R0.3	20	4,000	PCRLP08S PCRLP08E	-
PCTR3510-R	35	10	20.6	19	15	19	R1.0	66	4,500	PCRLP12S PCRLP12E	-
PCTR3512-R	35	12	21.7	19	15	19	R1.0	66	4,500	PCRLP12S PCRLP12E	RLR12
PCTR4710-R	47	10	26.6	19	15	19	R1.0	170	5,300	PCRLP15S PCRLP15E	-
PCTR5216-R 注)	52	16	31.5	20.6	20	22.6	R0.6	195	6,800	PCRLP20S PCRLP20E	RLR16

注) 内輪にグリス注油穴があります。比較的汚れた環境でご使用される場合、メンテナンスしてください。

特長


- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・重荷重仕様です。
- ・外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
- ・複列アンギュラベアリング仕様です。
- ・シールドは、両面仕様です。

技術データ

使用温度 max.85℃ min.-20℃

品番	基本動定格荷重 Cw(N)	基本静定格荷重 Cow(N)
PCTR1604-R	1200	860
PCTR1706-R	1270	820
PCTR2406-R	3670	2280
PCTR3510-R	8500	5100
PCTR3512-R	8400	5000
PCTR4710-R	16200	9200
PCTR5216-R	16800	9500

使用例・使用方法

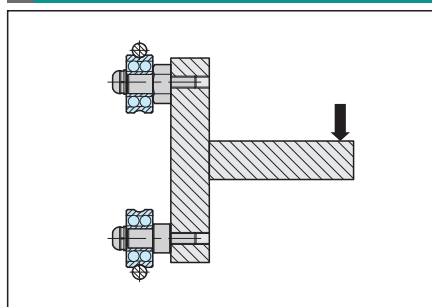

関連製品ページ

- ・適用するローラーピン
[PCRLP-S](#) ローラーピン(同心) (P.850参照)
[PCRLP-E](#) ローラーピン(偏心) (P.851参照)
- ・適用するローラーレール
[RLR](#) ローラーレール (P.858参照)

ハンドル
& グリップインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチオイルキャップ
& ゲージアジャスター
フット
& キャスタ

デシジョナー

ガイド
レールガイド
ローラースライド
レールスイッチ
ドッグ

ブラジジャー

位置決め
部品ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロックエア
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストッパーサポーター
& スペーサーワーク
グリッパーボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器機械
カバー各種
サービス