


RS35S


スライドレール

IMAO

標準在庫品 R00HS※

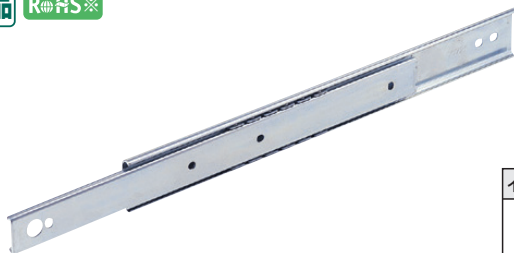

インナ、アウトメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3/16"

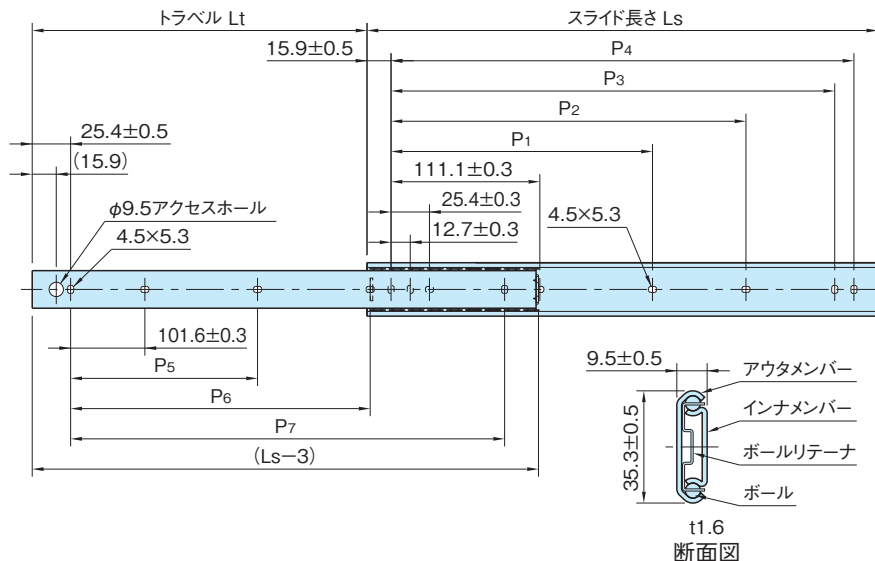

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	P7 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)	価格
RS35S-12	304.8	228.6	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	490	300	830
RS35S-14	355.6	279.4	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	400	350	880
RS35S-16	406.4	304.8	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	390	400	940
RS35S-18	457.2	330.2	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	380	450	1,100
RS35S-20	508.0	381.0	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	330	500	1,200
RS35S-22	558.8	406.4	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	320	550	1,200
RS35S-24	609.6	431.8	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	310	600	1,300
RS35S-26	660.4	482.6	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	280	650	1,500
RS35S-28	711.2	508.0	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	270	700	1,600

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

※一部の製品がRoHS指令に適合しておりません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

参照ページ

各名称・機能について (P.862参照)