


RS35S-M

スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

IMAO
標準在庫品
RoHS


インナ、アウトメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球 3'16"

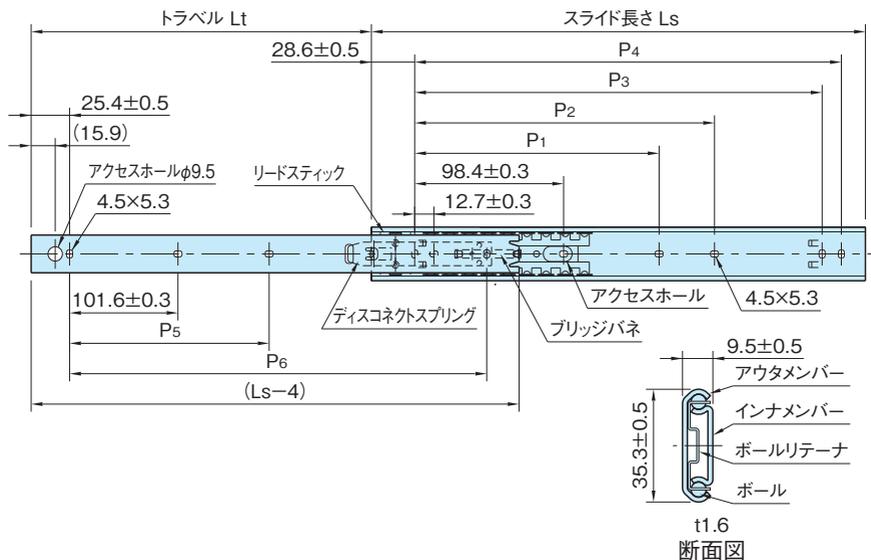

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)	価格
RS35S-12M	304.8	224	136.5	-	247.6	260.3	152.4	-	490	300	1,700
RS35S-14M	355.6	275	187.3	-	298.4	311.1	203.2	-	400	360	1,800
RS35S-16M	406.4	315	238.1	-	349.2	361.9	254.0	-	390	420	1,900
RS35S-18M	457.2	330	200.0	288.9	400.0	412.7	203.2	406.4	380	480	2,000
RS35S-20M	508.0	381	225.4	339.7	450.8	463.5	228.6	457.2	330	520	2,200
RS35S-22M	558.8	406	250.8	390.5	501.6	514.3	254.0	508.0	320	580	2,400
RS35S-24M	609.6	432	276.2	441.3	552.4	565.1	279.4	558.8	310	620	2,500
RS35S-26M	660.4	483	301.6	492.1	603.2	615.9	304.8	609.6	280	680	2,700
RS35S-28M	711.2	493	327.0	542.9	654.0	666.7	330.2	660.4	270	740	2,800

特長

- ・ディスコネクトロック手動タイプです。フルラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロックが解除され、インナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。
- ・ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)

※一部の製品がRoHS指令に適合していません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

参照ページ

各名称・機能について (P.862参照)

 ハンドル
& グリッパ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

デンジョナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

**スライド
レール**

 スイッチ
ドッグ

ブランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライド
ロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパ

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバナー

 各種
サービス