

MLDR

マルチ リミット ドッグ レール

IMAO

標準在庫品 R4HS


追加工可 切断 P.1804
穴加工 1804





MLDR12

MLDR19


本体
アルミ合金 (A6063S) (引張強度:190N/mm ²)
アルマイト表面処理 シルバー

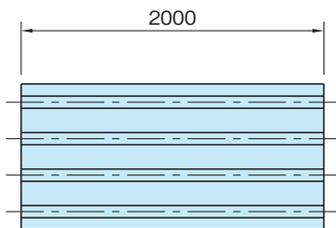

MLDR12

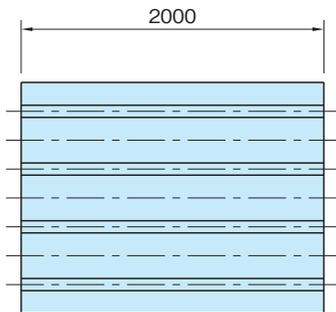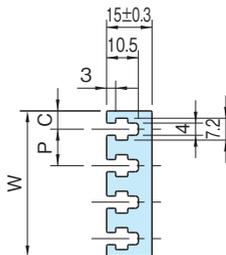

MLDR19

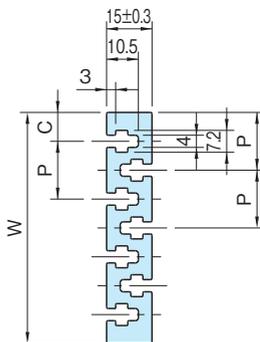

品番	W (±0.3)	P (±0.4)	C	質量 (kg)	価格	単位
MLDR12-2000	48	12	6	2.72	9,400	本
MLDR19-2000	76	19	9.5	4.1	12,100	

注意事項

指定寸法での販売は別途お問合せください。

使用例・使用方法

MLSD マルチ リミット スイッチ ドッグをご覧ください。
(P.886参照)

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

ハンドル
& グリップ

インジケータ
& スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチ

オイルキャップ
& ゲージ

アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブランジャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストッパー

サポーター
& スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス