 



## MSD1

## マイクロ スイッチ ドッグ

標準 在庫品 **RHS**

**IMAO**

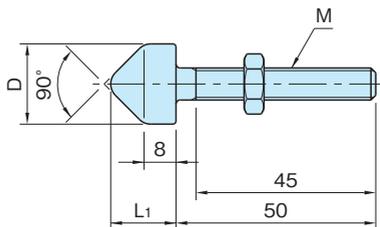

**本体**  
S45C  
四三酸化鉄皮膜

品番	L <sub>1</sub>	D	M	W	質量 (g)	価格
<b>MSD1M 8</b>	16.3	20	M 8×1.25	13	53	730
<b>MSD1M10</b>	18.8	25	M10×1.5	17	81	850

- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 回転軸関連
- レバー
- ノブ
- 取手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- スライドレール
- スイッチドッグ**
- ブランジャー
- 位置決め部品
- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- エアクランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 吊具
- 工場用無線機器
- 機械カバー
- 各種サービス