

## NSP,SP

## 角リム型 エンプラ ハンドル車

 標準  
在庫品

**RHS**

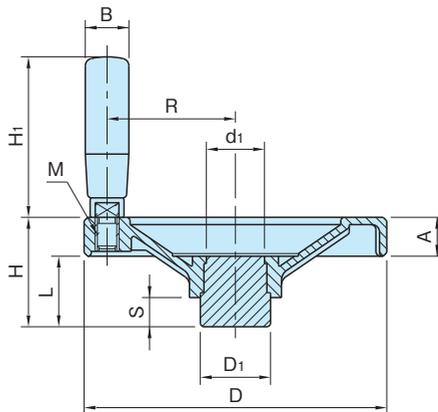
 材質の特性  
P.2175

追加加工可

 軸穴  
加工 P.2148

**IMAO**

**NSP**  
(握りなし)

**SP-ER**  
(回転握り付き)


ハンドル車	インサート	センタープレート	握り
アセタール樹脂 (ガラス繊維強化) ブラック	FC材 リン酸塩皮膜	アルミニウム (A1080P) つや消しシルバー	ポリアミド ブラック

握りなし				ER型 回転握り付き(P. 382 参照)				SPタイプのみ				M	R			
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格	D	H	A	D <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>			S	B	H <sub>1</sub>
<b>NSP125</b>	215	1,430	<b>SP125ER</b>	250	1,760	125	45	16	29	29	24	12	18	66	M 8×1.25	53
<b>NSP160</b>	335	1,760	<b>SP160ER</b>	410	2,200	160	52	18	34	34	28	16	22	85		
<b>NSP200</b>	530	2,700	<b>SP200ER</b>	605	3,000	200	57	20	39	37	33	18	22	85	M12×1.75	88
<b>NSP250</b>	770	3,900	<b>SP250ER</b>	940	4,400	250	64	24	44	40	38	19	28	107		

**追加加工を承ります!**

 ワンタッチ  
着脱

 ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル  
&グリップ**

 インジケーター  
&ステール

 アクチュエータ  
ユニット

取手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンショナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 ベアリング  
コンポーネント

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

 ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

 自動化  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スベサー

 ワーク  
グリップバー

 ボルト  
&ナット

 位置決め  
部品

 治具交換  
システム

ベース

 バイス  
&バキューム

吊具

 工場用  
無線機器

 各種  
サーブिस