

## NS,S,NBS,BS 角リム型 ハンドル車

**標準** **在庫品**
**R** **S**

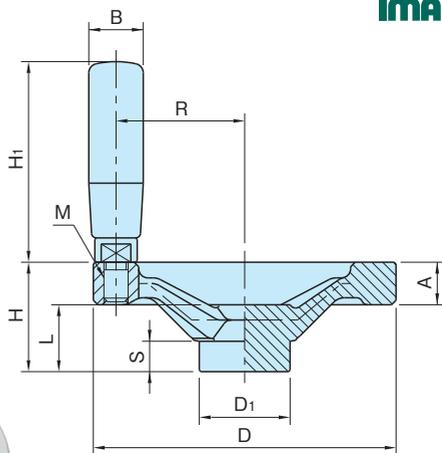
 材質の特性  
P.2175

追加加工

 軸穴  
加工 P.2148

**IMAO**

**NBS**  
(握りなし、粉体焼付塗装)

**S-ER**  
(回転握り付き、クロムメッキ仕上)


タイプ	ハンドル車	握り
<b>NS</b>	FC材 クロムメッキ	-
<b>S-ER</b>		ポリアミド ブラック
<b>NBS</b>	FC材 粉体焼付塗装 ブラック	-
<b>BS-ER</b>		ポリアミド ブラック

サイズ	D	H	A	D <sub>1</sub>	L	S	S,BSタイプのみ				質量(g)	
							B	H <sub>1</sub>	M	R	握りなし	握り付き
<b>NS</b>	<b>100</b>	100	36	14	30	22	18	66	M 8×1.25	42.5	520	555
	<b>125</b>	125	41	15	35	25				54.5	800	835
<b>S-ER</b>	<b>140</b>	140	45	16	38	28	22	85	M10×1.5	61	1070	1100
<b>NBS</b>	<b>160</b>	160	51	18	40	32				70	1470	1550
<b>BS-ER</b>	<b>200</b>	200	57	20	45	36	28	107	M12×1.75	89	2200	2280
	<b>250</b>	250	63	23	53	40				112.5	3600	3770

握りなし				ER-S型 回転握り付き (P. 382 参照)			
クロムメッキ仕上		粉体焼付塗装		クロムメッキ仕上		粉体焼付塗装	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
<b>NS100</b>	1,210	<b>NBS100</b>	990	<b>S100ER</b>	1,650	<b>BS100ER</b>	1,320
<b>NS125</b>	1,430	<b>NBS125</b>	1,320	<b>S125ER</b>	1,870	<b>BS125ER</b>	1,760
<b>NS140</b>	1,760	<b>NBS140</b>	1,760	<b>S140ER</b>	2,500	<b>BS140ER</b>	2,100
<b>NS160</b>	2,400	<b>NBS160</b>	2,200	<b>S160ER</b>	2,900	<b>BS160ER</b>	2,700
<b>NS200</b>	3,300	<b>NBS200</b>	3,200	<b>S200ER</b>	3,900	<b>BS200ER</b>	3,700
<b>NS250</b>	4,700	<b>NBS250</b>	4,000	<b>S250ER</b>	5,300	<b>BS250ER</b>	4,700

### 特長

指かけ付きリム形状です。

### 注意事項

**NS** **NBS**タイプには握り取付け用メネジがありません。

追加加工を承ります！



ワンタッチ

着脱

ワンタッチ

スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル  
&グリップ**

 インジケータ  
&ステール

 アクチュエータ  
ユニット

取手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンションナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 ベアリング  
コンポーネント

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

 ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

 自動化  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スペーサー

 ワーク  
グリッパー

 ボルト  
&ナット

 位置決め  
部品

 治具交換  
システム

ベース

 バイス  
&バキューム

吊具

 工場用  
無線機器

 各種  
サービス