

透過照明

大型面照明リアルックス



IFPA series

大型・均一面発光照明

□100mmの倍数で製作可能(□400mmサイズまで標準)

DC24V製作可能

パワーLED使用

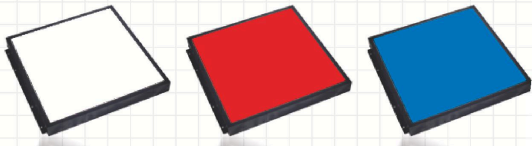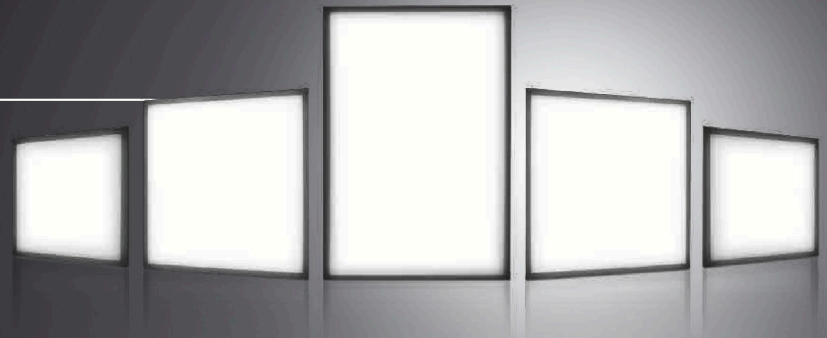



型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	適用電源	外形図	
IFPA-200/100□HV	R AW B	20	DC24V	ILP-60M2-24 (P.85)	1	
IFPA-300/100□HV	R AW B	30			2	
IFPA-400/100□HV	R AW B	40			3	
IFPA-200/200□HV	R AW B	40		IWDV-100S-24 (P.80)	4	
IFPA-300/200□HV	R AW B	60			5	
IFPA-400/200□HV	R AW B	80			6	
IFPA-300/300□HV	R AW B	90			7	
IFPA-400/300□HV	R AW B	120			IWDV-300S-24 (P.80)	8
IFPA-400/400□HV	R AW B	160				9

- ★型式表の□には、発光色(R=赤、AW=白、B=青)が入ります。
- ★入力電圧はDC24Vです。
- ★消費電力60W未満の照明につきましてはP.97・98の延長ケーブルをご使用ください。
- ★消費電力60W以上からコネクタ部がメタルコネクタ仕様になりますので、延長ケーブルはP.97(DC24V照明用延長ケーブル)をご参照ください。

輝度分布図(参考値)

発光面の外側約30mmを除くエリアで10%以内の均一性になっています。

測定機種: IFPA-300/300AWHV

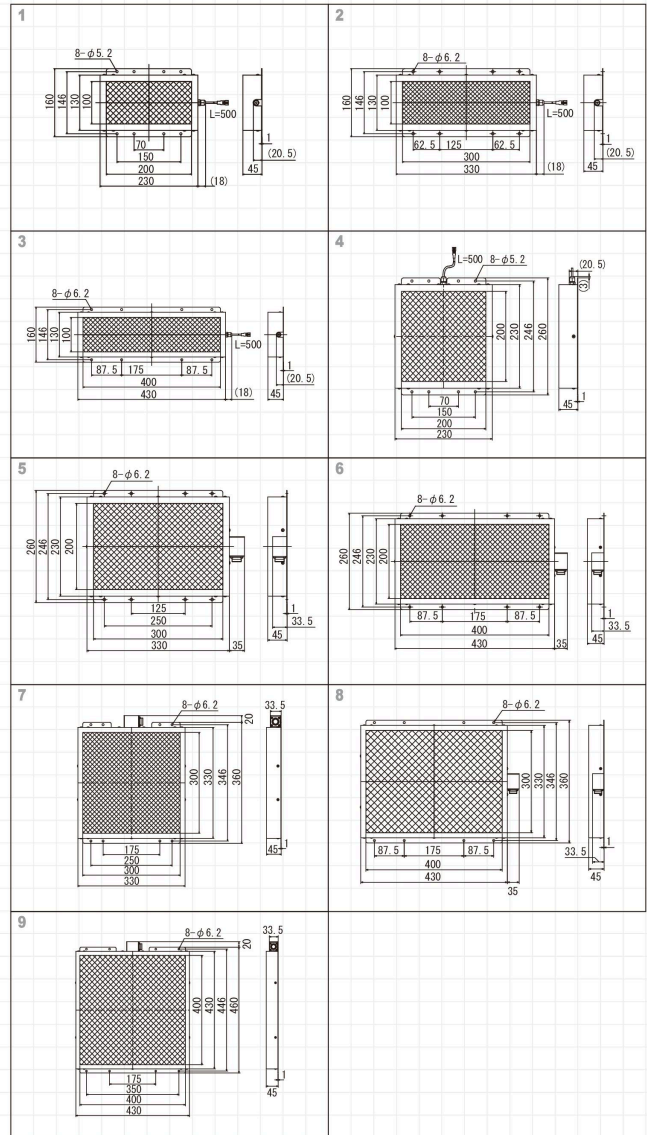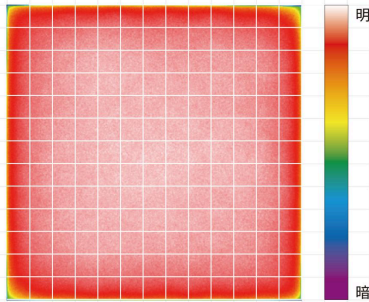

効果 大型ワークの外観検査に最適です。



IFPA-400/400AWHV



IFPA-400/400AWHV



IFPA-200/200AWHV

LIGHTING STRUCTURE

