


形状・寸法

■ ユニオン U

U

304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)
316(SUS 316 または SUS F316)

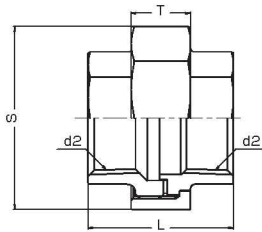


呼び径		ねじ d2	寸法(mm)					304 在庫	316 在庫
A (mm)	B (inch)		T	L	S				
					六角	八角	十角		
6	1/8	Rc 1/8	13	30	26	—	—	●	—
8	1/4	Rc 1/4	13.5	33.5	—	32	—	●	●
10	3/8	Rc 3/8	15	36.5	—	38	—	●	●
15	1/2	Rc 1/2	16	39.5	—	41	—	●	●
20	3/4	Rc 3/4	18	48.5	—	50	—	●	●
25	1	Rc1	20	52	—	—	59	●	●
32	1 1/4	Rc1 1/4	22	54	—	—	68	●	●
40	1 1/2	Rc1 1/2	24	58	—	—	77	●	●
50	2	Rc2	27	65	—	—	92	●	●
65	2 1/2	Rc2 1/2	29.5	75	—	—	111	●	—
80	3	Rc3	31	83	—	—	127	●	—

■ ユニオンフレキ UF

UF

304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)

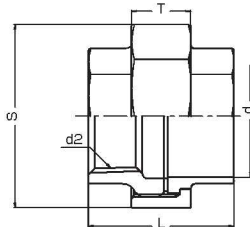


呼び径		ねじ d2	寸法(mm)					304 在庫
A (mm)	B (inch)		T	L	d	S		
						八角	十角	
8	1/4	Rc 1/4	13.5	34	13.8	32	—	●
10	3/8	Rc 3/8	15	37	18	38	—	●
15	1/2	Rc 1/2	16	40	21.5	41	—	●
20	3/4	Rc 3/4	18	48	28.5	50	—	●
25	1	Rc1	20	51.5	35.5	—	59	●
32	1 1/4	Rc1 1/4	22	54	44.5	—	68	●
40	1 1/2	Rc1 1/2	24	58	51	—	77	●
50	2	Rc2	27	65	65	—	92	●

■ ユニオンエルボ UL

UL

304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)

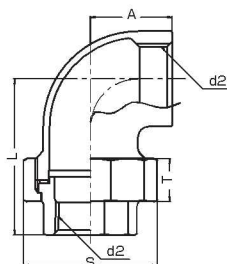

呼び径		ねじ d2	寸法(mm)					304 在庫
A (mm)	B (inch)		A	L	T	S		
						八角	十角	
8	1/4	Rc 1/4	19	42.5	13.5	32	—	●
10	3/8	Rc 3/8	23	49	15	38	—	●
15	1/2	Rc 1/2	27	54.5	16	41	—	●
20	3/4	Rc 3/4	32	66.5	18	50	—	●
25	1	Rc1	38	72.5	20	—	59	●

注) ユニオン製品 (U、UF、UL) のガスケットについて

ユニオン製品にはガスケットを付属品として組み込んでおりますが、最終的にはお客様の方で、使用条件をご勘案のうえ最適と判断されるガスケットを選択して使用頂きますようお願い致します。なお、付属品として組み込んでいるガスケットの材質上の一般的特性は下記のようになっております。

①ノンアスベスト (ニチアス株式会社製 ジョイントシートT#1995) のガスケットです。

②水、油系流体にご使用の場合は、流体温度0℃～100℃、かつ、流体圧力2.0MPa以下が使用限度です。芳香族系流体には使用できません。

③ガス系流体にご使用の場合は、流体温度0℃～100℃、かつ、流体圧力1.0MPa以下が使用限度です。有毒ガス、支燃性(酸素)ガスには使用できません。