


SNS7ラブリ形固定軸継手

SNS7ラブリ形固定軸継手〔SRCL〕


(S35C)

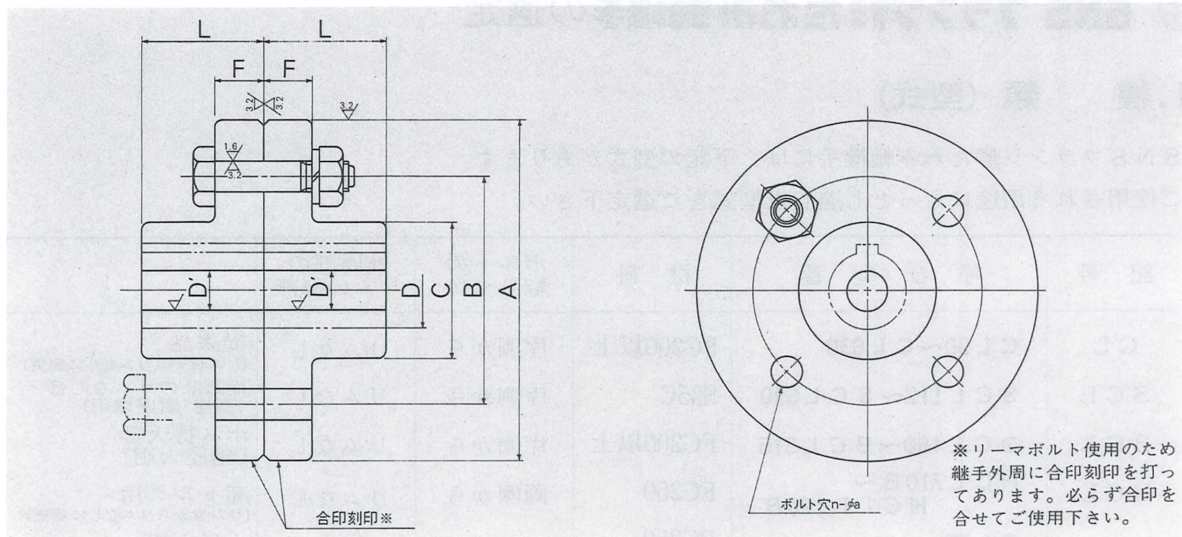

呼びA	D		L	C	B	F	ボルト数n	a	R	参 考			使 用 部品番号
	最大 軸径	下穴								質量 (kg)	最高 回転数 r.p.m	伝 達 トルク (kgfm)	
SRCL112	30	13	40	50	75	16	4	10	2	3.2	6,000	8	# R1
SRCL125	33	13	45	56	85	18	4	14	2	4.5	6,000	12	# R2
SRCL140	42	13	50	71	100	18	6	14	2	6.4	6,000	25	# R2
SRCL160	48	15	56	80	115	18	8	14	3	9	6,000	50	# R2
SRCL180	55	15	63	90	132	18	8	14	3	12.2	5,700	70	# R2
SRCL200	60	21	71	100	145	22.4	8	16	3	17.5	5,200	100	# R3
SRCL224	65	21	80	112	170	22.4	8	16	3	23	4,700	140	# R3
SRCL250	75	25	90	125	180	28	8	20	4	35	4,200	180	# R4
SRCL280	85	34	100	140	200	28	8	20	4	48	3,700	280	# R4
SRCL315	95	40	112	160	236	28	10	20	4	64	3,300	360	# R4
SRCL355	105	60	125	180	260	35.5	8	25	5	95	3,000	500	# R5

本体材料
S35C鍛造品

固定軸継手ボルト寸法表

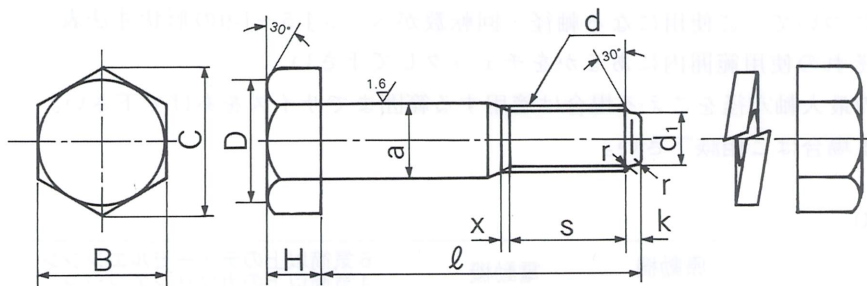

材 料
ボルト……………SS400
ナット……………SS400
ばね座金……………
SWRH62

単位mm

部 品 番 号	呼 び a × l	ね じ の 呼 び d	a	d ₁	s	k	l	r 約	H	B	C 約	D 約
# R1	10 × 46	M10	10	7	14	2	46	0.5	7	17	19.6	16.6
# R2	14 × 53	M12	14	9	16	3	53	0.6	8	19	21.9	18
# R3	16 × 67	M16	16	12	20	4	67	0.8	10	24	27.7	23
# R4	20 × 82	M20	20	15	25	4	82	1	13	30	34.6	29
# R5	25 × 102	M24	25	18	27	5	102	1	15	36	41.6	34
# R6	35.5 × 132	M30	35.5	23	36	6	132	1.5	19	46	53.1	44