


ISK-HH3500

31111
¥970

キャップ付



| | |
|-------------|------------------|
| 質量 | 122g |
| 締圧力 | 0.9kN |
| クランプアーム移動角度 | 85° |
| ハンドル操作角度 | 70° |
| JANコード | 49 92873 31111 5 |

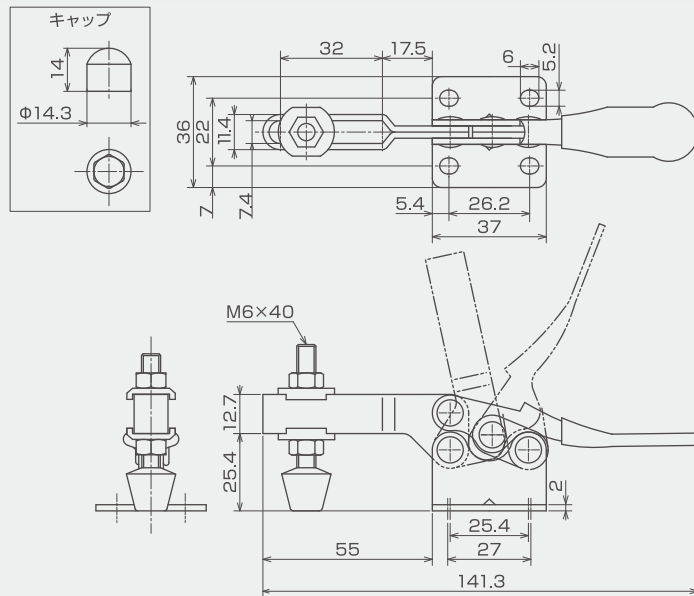


ISK-HH4500

31112
¥1,040



| | |
|-------------|------------------|
| 質量 | 253g |
| 締圧力 | 2.27kN |
| クランプアーム移動角度 | 90° |
| ハンドル操作角度 | 65° |
| JANコード | 49 92873 31112 2 |

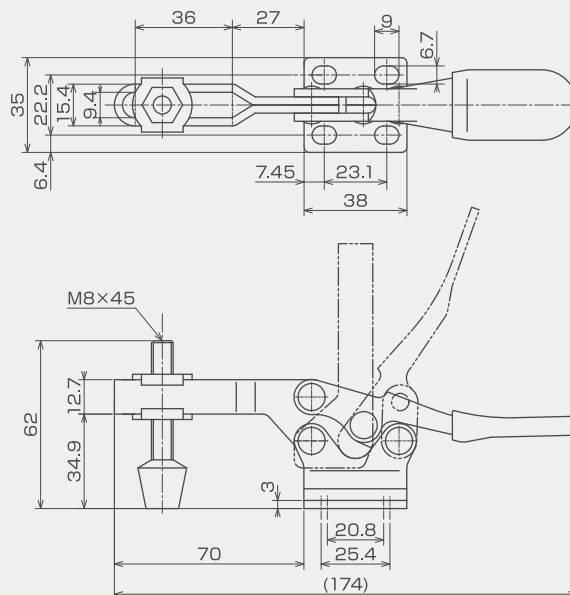

ISK-HH5500

31113
¥1,520



| | |
|-------------|------------------|
| 質量 | 657g |
| 締圧力 | 3.4kN |
| クランプアーム移動角度 | 95° |
| ハンドル操作角度 | 75° |
| JANコード | 49 92873 31113 9 |

