




ISK-50A0

31404
¥1,560



質量	405g
押圧力	2kN
ストローク	30mm
ハンドル操作角度	180°
JAN コード	49 92873 31404 8

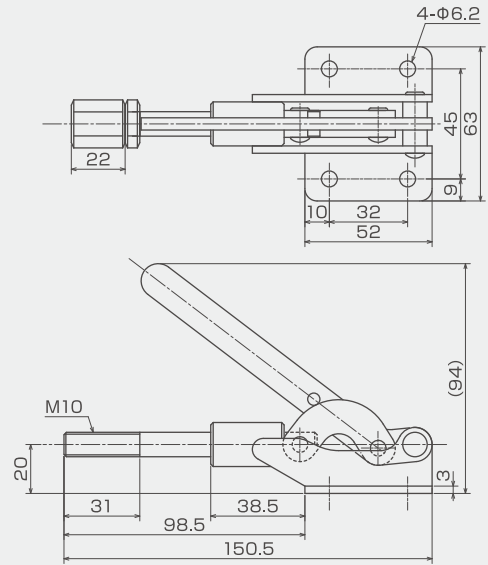


ISK-50B0

31405
¥2,540



質量	870g
押圧力	4.54kN
ストローク	55mm
ハンドル操作角度	190°
JAN コード	49 92873 31405 5

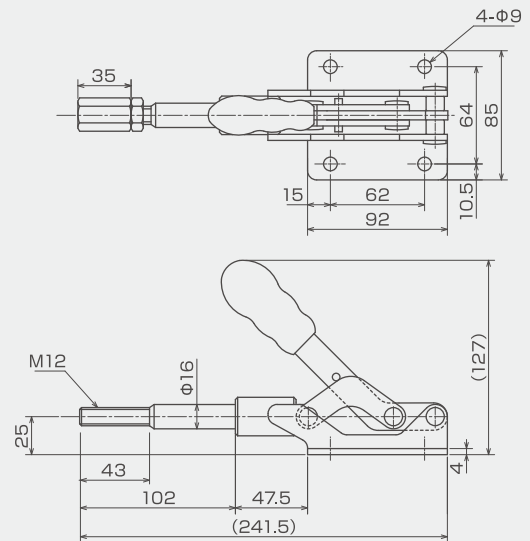

ISK-070

31407
¥1,140



質量	100g
押圧力	0.5kN
ストローク	10mm
ハンドル操作角度	66°
JAN コード	49 92873 31407 9

