

CZ-SYタイプ

IQコード 030202

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照管用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

アズビル社
オプテックス・I/A社
オムロン社
キーエンス社
SUNX社
竹中電子社対応センサ
OXシリーズ
E3Cシリーズ
E3Tシリーズ
E3Zシリーズ
EE-SPWシリーズ
EX-10シリーズ
EX-20シリーズ
EX-30シリーズ
HPシリーズ
PQシリーズ
PZシリーズ
UMシリーズ
Zシリーズ


SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC /カチオン電着塗装・黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
30	68.5	27	FSCZSY030-□	610	530	
35	73.5	28	FSCZSY035-□	610	530	
40	78.5	29	FSCZSY040-□	620	540	
45	83.5	31	FSCZSY045-S	620	—	
50	88.5	32	FSCZSY050-S	630	—	
55	93.5	33	FSCZSY055-S	630	—	
60	98.5	35	FSCZSY060-S	650	—	
70	108.5	37	FSCZSY070-S	660	—	
80	118.5	40	FSCZSY080-S	670	—	

単位：mm

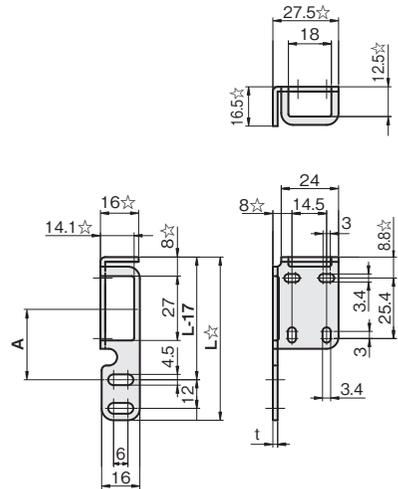

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

CZ-SVタイプ

IQコード 030203




SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC /カチオン電着塗装・黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
20	35.5	36	FSCZSV020-□	550	460	
25	40.5	39	FSCZSV025-□	550	470	
30	45.5	42	FSCZSV030-□	560	470	
35	50.5	45	FSCZSV035-□	560	480	
40	55.5	48	FSCZSV040-S	570	—	

単位：mm

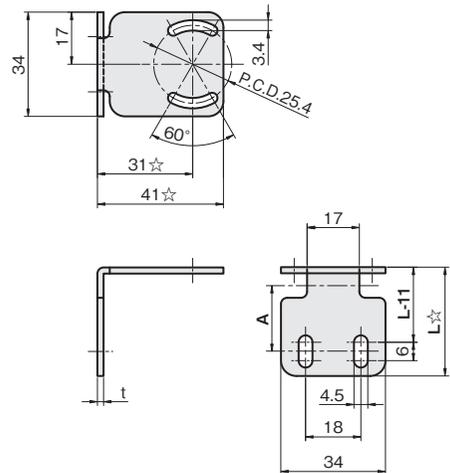

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

※ キーエンス社 PZ2 (取付ピッチ23mm) には取付けられません。