


E2-SXタイプ

IQコード 030227



単位：mm

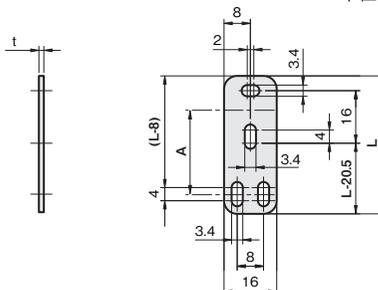

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質/表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC /カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
25	42	10	FSE2SX025-□	280	260	
30	47	10	FSE2SX030-S	280	—	


A：光軸までの距離(参考値)
EX-23にご使用の場合：基準寸法はA-0.5となります。

E2-SYタイプ

IQコード 030228



単位：mm

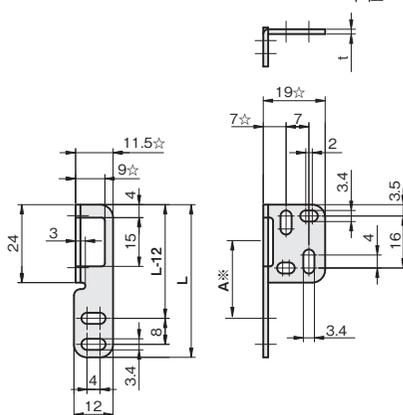

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質/表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC /カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番		価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]		SUS304	SPCC
25	47	10	FSE2SY025-□	410	380	
30	52	11	FSE2SY030-S	410	—	

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)
※EX-23にご使用の場合：基準寸法はA-0.5となります。

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

アズビル社

オプテック・エアー社

オムロン社

キーエンス社

SUNX社

竹中電子社

対応センサ

CXシリーズ

E3Cシリーズ

E3Tシリーズ

E3Zシリーズ

EE-SPWシリーズ

EX-10シリーズ

EX-20シリーズ

EX-30シリーズ

HPシリーズ

PQシリーズ

PZシリーズ

UMシリーズ

Zシリーズ