

シングルプレート
光電センサ用

対応センサ SUNX社 EX-30

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

E3-SXタイプ

IQコード 030232

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用


アズビル社
オプテックス・エフイー社
オムロン社
キーエンス社
SUNX社
竹中電子社

対応センサ

CXシリーズ
E3Cシリーズ
E3Tシリーズ
E3Zシリーズ
EE-SPWシリーズ
EX-10シリーズ
EX-20シリーズ
EX-30シリーズ
HPシリーズ
PQシリーズ
PZシリーズ
UMシリーズ
ZシリーズSUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒


対応センサ	φD	A	L	重量 (g)	品番	価格 (円)	
					□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
EX-31 (M4)	4.1	15	29	6	FSE3SX015-04S	230	—
		20	34	7	FSE3SX020-04□	240	210
		25	39	9	FSE3SX025-04S	240	—
		30	44	10	FSE3SX030-04S	240	—
EX-32 (M6)	6.1	15	29	6	FSE3SX015-06S	230	—
		20	34	7	FSE3SX020-06□	240	210
		25	39	8	FSE3SX025-06S	240	—
		30	44	10	FSE3SX030-06S	240	—

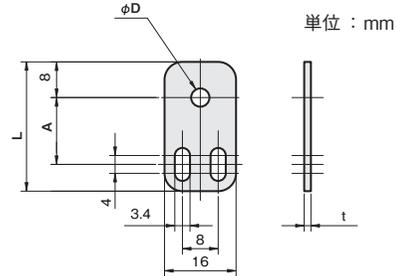

E3-SYタイプ(左90° 角度付)

IQコード 030233

単位 : mm

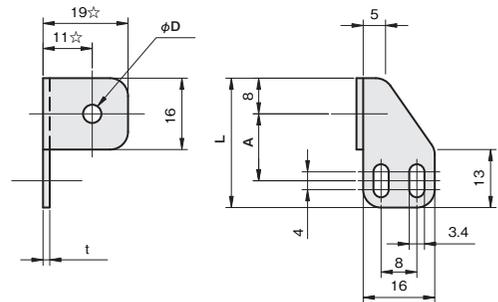SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒

対応センサ	φD	A	L	重量 (g)	品番	価格 (円)	
					□ : 材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
EX-31 (M4)	4.1	15	29	9	FSE3SY015-L4S	330	—
		20	34	10	FSE3SY020-L4□	330	310
		30	44	12	FSE3SY030-L4S	340	—
EX-32 (M6)	6.1	15	29	9	FSE3SY015-L6S	330	—
		20	34	10	FSE3SY020-L6□	330	310
		30	44	11	FSE3SY030-L6S	340	—

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。