


アナログ用
ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46


当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用

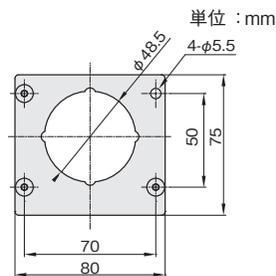

板厚：t 1.5

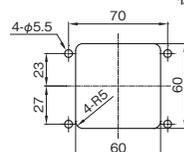


〈参考〉取付穴加工図

IQコード 070101


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAS1-01S	550

2連用

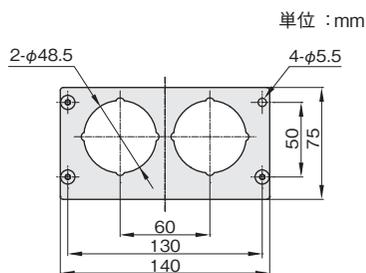

板厚：t 1.5

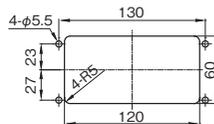



〈参考〉取付穴加工図

IQコード 070102


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAS2-01S	650

3連用

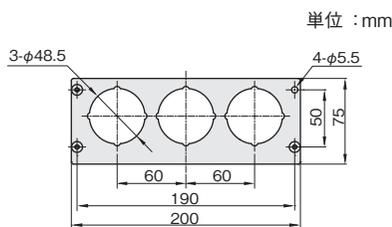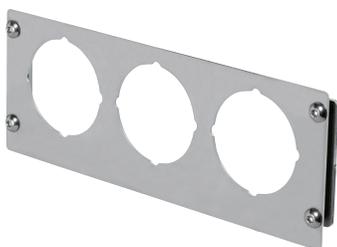

板厚：t 1.5

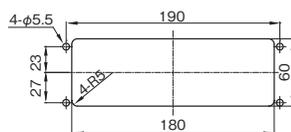

〈参考〉取付穴加工図

IQコード 070103

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PAS3-01S	750

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
 ※取付けには、リングカバーが必要です。
 ※ナットプレートは別売(P.504)