


デジタル用  
ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷  
受付16時RoHS2  
適合品CAD  
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

## 単体用

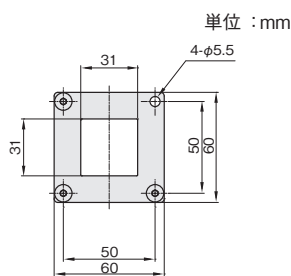

板厚：t 1.5

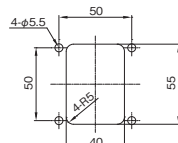


〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個


品番	価格(円)
PDS1-01S	500

IQコード 070201

## 2連用

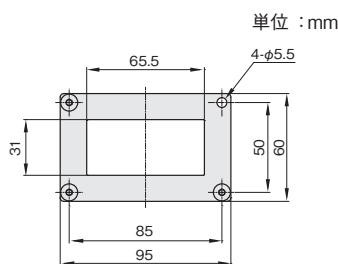

板厚：t 1.5

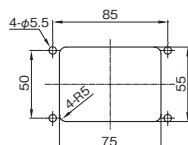



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個


品番	価格(円)
PDS2-01S	550

IQコード 070202

## 3連用

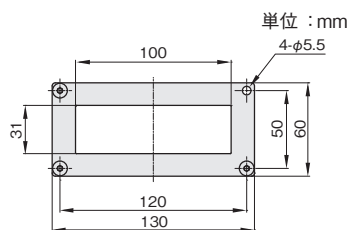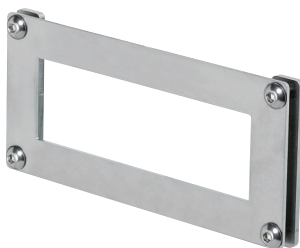

板厚：t 1.5

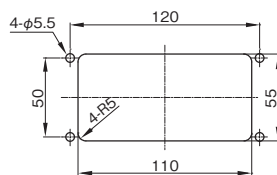

〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDS3-01S	600

IQコード 070203

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取付けには、リングカバーが必要です。

※ナットプレートは別売 (P.504)