

トリム(抗菌)
板厚0.8mm用(対応板厚0.6~1.2mm)


当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)。
密着性に優れた先端形状、清掃性に配慮した無地仕様です。


IQコード 140201

単位：mm

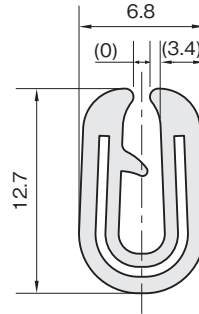

本体	芯金
抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ (A5052)

 表面模様



注文例

TBG080K - L 2 1本あたりの長さ = 2m

板厚 (対応板厚)	色	▼50m/巻		▼m販売	
		品番	価格(円)	品番 □:長さ	価格(円)/m
0.8 (0.6~1.2)	グレー	TBG080K	25,000	TBG080K-L□	600

トリム&トリムシール
ラインプロ
バンパープロ

トリム&トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール
(EPDM一体成型)

トリムシール
(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム

ラバーシール

オプション

技術資料

オプション

溶着

▶P.670

※TPEのみ