 



オプション
傷防止ネジ当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2D先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷付けず締め付けができます。

IQコード 012006



単位：mm

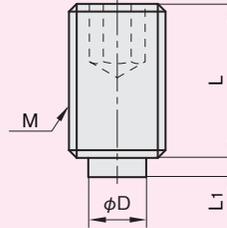

| 材質記号 | 材質/表面処理 |
|----------|------------------------|
| C | 本体：鉄(黒染め)、パッド：真鍮 |
| S | 本体：ステンレス SUS303、パッド：真鍮 |

| ネジサイズ M×L | B | φD | L1 | 品番 | 価格(円) | |
|--------------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | 黒染め C | SUS303 S |
| M3×5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | KBC3-5 | 430 | — |
| M4×6 | 2 | 2.5 | 0.5 | KB□4-6 | 200 | 500 |
| M5×8 | 2.5 | 3 | 0.5 | KB□5-8 | 200 | 500 |
| M6×10 | 3 | 4 | 1 | KB□6-10 | 200 | 500 |
| M8×12 | 4 | 6 | 1.5 | KB□8-12 | 200 | 550 |
| M10×16 | 5 | 8 | 2 | KB□10-16 | 250 | 800 |

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS