


シムプレート/シムプレート粘着剤付

当日出荷
受付16時RoHS
適合品

作業現場での保管に便利な紙製ケースに入ったシムプレートです。



単位：mm

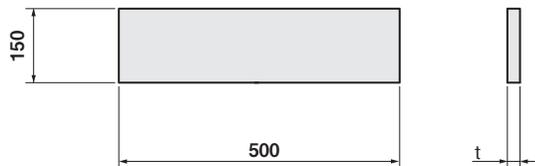

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムプレート/5枚入

IQコード 021201

板厚 t	品番	価格(円)		
		鉄 FE	ステンレス SUS	真鍮 CUZN
0.025	<input type="checkbox"/> P0025	7,200	10,700	6,000
0.05	<input type="checkbox"/> P005	4,200	8,300	5,800
0.075	<input type="checkbox"/> P0075	4,300	8,300	6,500
0.1	<input type="checkbox"/> P01	4,300	8,300	6,800
0.15	<input type="checkbox"/> P015	4,300	9,700	8,400
0.2	<input type="checkbox"/> P02	4,600	11,800	10,000
0.25	<input type="checkbox"/> P025	5,000	12,800	11,500

注文例

材質：鉄、板厚：0.1 の場合

FE P01

シムリング

シムリング
板厚セットベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリングキー逃がし溝付
シムリングベース用シム
(1溝)ベース用シム
(2溝)ベース用シム
(1穴)ベース用シム
(2穴)ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート粘着剤付/5枚入

IQコード 021202

板厚 t	品番	価格(円)		
		鉄 FE	ステンレス SUS	真鍮 CUZN
0.025	<input type="checkbox"/> P0025N	11,200	14,700	10,000
0.05	<input type="checkbox"/> P005N	8,200	12,200	9,800
0.075	<input type="checkbox"/> P0075N	8,200	12,200	10,500
0.1	<input type="checkbox"/> P01N	8,200	12,200	10,800
0.15	<input type="checkbox"/> P015N	8,200	13,600	12,400
0.2	<input type="checkbox"/> P02N	8,500	15,700	14,000
0.25	<input type="checkbox"/> P025N	9,000	16,700	15,400

粘着剤付



※参考

粘着剤厚さ0.07mm

ただし、粘着剤の圧縮状態により異なります。

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料



4個収納可能



ケース IQコード 021203

品番	価格(円)
C-2	16,000



はさみ IQコード 021204

品番	価格(円)
H-1	3,800