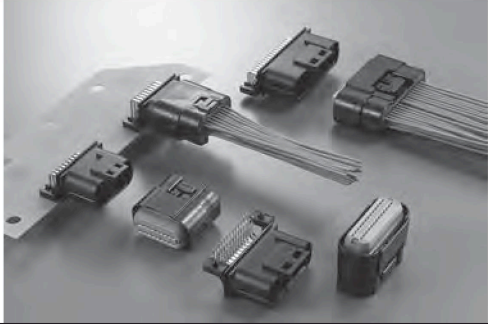
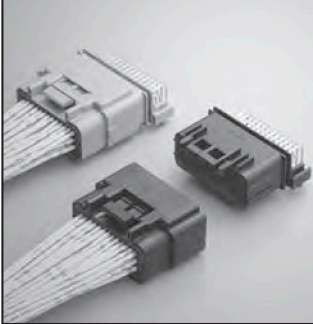
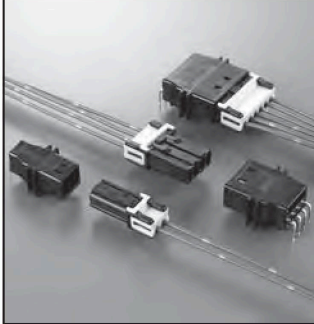
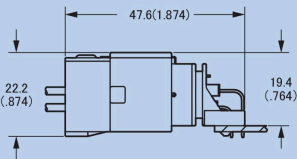
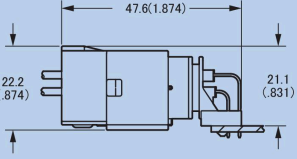
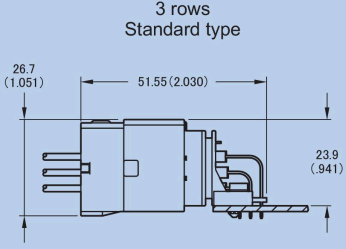


自動車用コネクタ・AUTOMOTIVE ELECTRONICS CONNECTORS

| MX 23A (Waterproof) | | MX 47 (Waterproof) | | MX 44 (Waterproof) | |
|---|--|---|--|--|--|
| 2.5 mm (.098inch) | | 2.5 mm (.098inch) | | 3.5 mm (.138inch) | |
| ライトアングル Right-angle | | ライトアングル Right-angle | | ライトアングル Right-angle | |
| 圧着 Crimp | | 圧着 Crimp | | 圧着 Crimp | |
| 半田 (スルーホール) Solder (Through-hole) | | 半田 (スルーホール) Solder (Through-hole) | | 半田 (スルーホール) Solder (Through-hole) | |
|  | |  | |  | |
| <p>2 rows Standard type</p>  <p>47.6(1.874)</p> <p>22.2 (.874)</p> <p>19.4 (.764)</p> | | <p>2 rows Reverse type</p>  <p>47.6(1.874)</p> <p>22.2 (.874)</p> <p>21.1 (.831)</p> | | <p>3 rows Standard type</p>  <p>26.7 (1.051)</p> <p>51.55(2.030)</p> <p>23.9 (.941)</p> | |
| 2 rows : 12, 18, 26, 34, 40 3 rows : 36 | | 39 | | 2, 4, 6 | |
| Right-angle | | Right-angle | | Right-angle | |
| 1.6 mm (.063 inch) | | 1.6 mm (.063 inch) | | 1.6 mm (.063 inch) | |
| AVSS (Note 1) | | AVSS (Note 1) | | AVSS, AESSX | |
| # 16 to # 22 Equivalent | | # 16 to # 22 Equivalent | | # 20 to # 22 Equivalent | |
| 3Amps (Note 2) | | 3Amps (Note 2) | | 3Amps | |
| 1000 VACrms (1 minute) | | 1000 VACrms (1 minute) | | 1000 VACrms (1 minute) | |
| 100 megohms min. | | 100 megohms min. | | 100 megohms min. | |
| 5 milliohms max. | | 5 milliohms max. | | 5 milliohms max. | |
| - 40 °C to + 125 °C | | - 40 °C to + 125 °C | | - 40 °C to + 125 °C | |
| Tin plating | | Tin plating | | Tin plating | |
| <p>(Note 1) 使用電線の位置指定有り Position of using wire is specified</p> <p>(Note 2) 使用条件により 7A まで対応可能、詳細は別途お問い合わせ下さい。 Configuration for 7A current is possible, please consult us for details</p> | | <p>● 高密度型 / キー違い品有 ● High density / Different Keying available</p> <p>(Note 1) 使用電線の位置指定有り Position of using wire is specified</p> <p>(Note 2) 使用条件により 7A まで対応可能。 詳細は別途お問い合わせ下さい。 Configuration for 7A current is possible, please consult us for details</p> | | | |

自動車用
for Automotive