

ソケット Socket 插座

一般エア配管にはこれ!

Recommend this for general Air piping!
一般的空气管道请使用这款!

シリコンレス仕様 塗装ライン等の場所に最適。

オイル・シリコングリス等を使用せずに組立を行います。

Siliconless spec. Most suitable for the place of painting lines etc.

Mounting possible without any oil, silicon grease


无硅胶规格 最适用于涂装生产线等场所 制造过程中不使用油、硅油等润滑物质。

タケノコタイプ

Barb type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量 (g)	A	B	S	L	H(六角)
TT-2NR*	TT-2NRS*	7	25	25	4.4	9	72	22
TT-3NR	TT-3NRS	10	23	24	7	11.5	71	22
TT-4NR	TT-4NRS	13	24	24	7	15	71	22

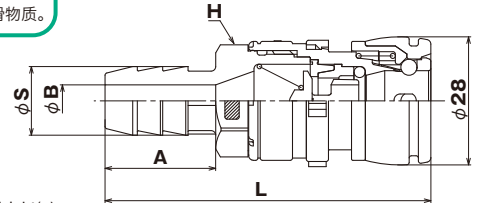


*TT-2NR, TT-2NRSは、タケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入り。
TT-2NR, TT-2NRS contains stiffening insert(brass) in the part of barb
TT-2NR, TT-2NRS竹节部使用嵌入成型(黄铜制)。

オネジタイプ

External thread type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け メネジサイズ	Weight(g) 重量 (g)	A	B	S	L	H(六角)
TS-2NR*	TS-2NRS*	Rc 1/4 (PT)	24	14.5	7.3	R1/4 (PT)	61.5	26
TS-3NR	TS-3NRS	Rc 3/8 (PT)	26	14.5	8	R3/8 (PT)	61.5	26
TS-4NR	TS-4NRS	Rc 1/2 (PT)	25	16.5	14	R1/2 (PT)	63.5	26

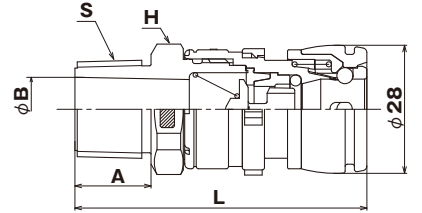


*TS-2NR, TS-2NRSは、ネジ部に補強用インサート(真鍮製)入り。
TS-2NR, TS-2NRS contains stiffening insert(brass) in the part of thread
TS-2NR, TS-2NRS螺纹部使用嵌入成型(黄铜制)。

メネジタイプ

Internal thread type



型式 Model	相手側取付け オネジサイズ	Weight(g) 重量 (g)	A	S	L	H(六角)
TSF-2NR	R 1/4 (PT)	24	10	Rc1/4 (PT)	55.3	22

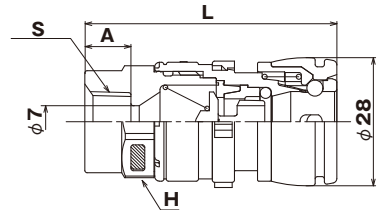


ナットタイプ

Nut type



型式 Model	型式 Model	相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)	Weight(g) 重量 (g)	A	B	H1(六角)	H2(六角)
TN-5NR	TN-5NRS	5 8	28	22	4	19	22
TN-6.5NR	TN-6.5NRS	6.5 10	28	22	5.5	19	22
TN-8NR	TN-8NRS	8 12	30	22	7	22	24
TN-8.5NR	TN-8.5NRS	8.5 12.5	30	22	7	22	24
TN-9NR	TN-9NRS	9 15	32	22	7	24	26

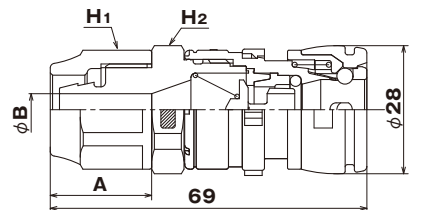

★弁なし(バルブレス)仕様もございます。 ※フッ素ゴム、シリコンレス、弁なし仕様に関しては多少の納期がかかる事がございますので、事前にお問い合わせください。
There is products of valveless spec. ※The delivery time is required regarding products with fluororubber, siliconless, valveless spec., then please ask us previously.
无单向阀规格 ※对于氟橡胶、无硅胶、无单向阀规格的交货期会需要时间, 请事先与我们联系确认。