

# JIS規格キー

材質S50C、SUS316

JIS規格とSEIKI規格の材質比較




	JIS規格	SEIKI
強度	600N/mm <sup>2</sup> 以上	600N/mm <sup>2</sup> 以上
鋼種	特に指定なし	S50C・SUS316

SEIKIのS50C材は通常に使われておりますS45C材よりも強度に優れています

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています  
強度はS50C相当以上です

寸法公差JIS B 1301規格

(裏面公差表参照)

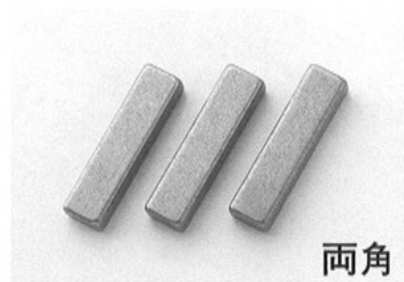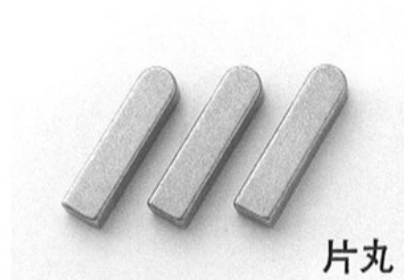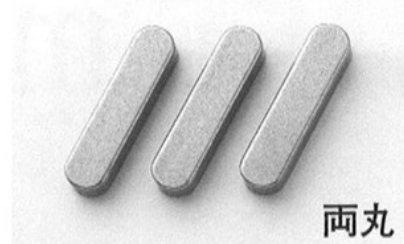

特殊規格キーの製作もいたします

## 特殊キー

固定用穴加工、抜きタップ追加工

特殊材質 (SK材、SCM材など)

旧JIS規格対応 (公差は裏面表参照)

JIS規格外特殊寸法

