

MMS

超小型ワンタッチカップリング

Super small one-touch coupling


タイプMM

Micro mini-type




オスソケット/MALE SOCKET

| 部品番号 PART NO. | R | D (mm) | L ₁ (mm) | L ₂ (mm) | S (mm) | 重量 WEIGHT (g) |
|------------------|-----|-----------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| MMS-M1/8 | 1/8 | 15 | 15.5 | 25 | 12 | 29 |
| MMS-M1/4 | 1/4 | 15 | 18.0 | 25 | 14 | 35 |

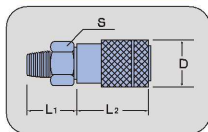

メソケット/FEMALE SOCKET

| 部品番号 PART NO. | Rc | D (mm) | L ₁ (mm) | L ₂ (mm) | S (mm) | 重量 WEIGHT (g) |
|------------------|-----|-----------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| MMS-F1/8 | 1/8 | 15 | 15.5 | 25 | 12 | 30 |
| MMS-F1/4 | 1/4 | 15 | 18.0 | 25 | 16 | 42 |

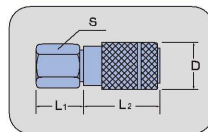

MMP

超小型ワンタッチカップリング

Super small one-touch coupling



タイプMM

Micro mini-type




オスプラグ/MALE PLUG

| 部品番号 PART NO. | R | D ₁ (mm) | L ₁ (mm) | L ₂ (mm) | S (mm) | 重量 WEIGHT (g) |
|------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| MMP-M1/8 | 1/8 | 3.5 | 13 | 13.0 | 12 | 10 |
| MMP-M1/4 | 1/4 | 3.5 | 13 | 16.5 | 14 | 16 |

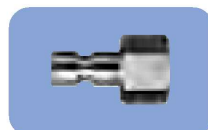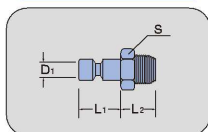

メスプラグ/FEMALE PLUG

| 部品番号 PART NO. | Rc | D ₁ (mm) | L ₁ (mm) | L ₂ (mm) | S (mm) | 重量 WEIGHT (g) |
|------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| MMP-F1/8 | 1/8 | 3.5 | 13 | 9.5 | 12 | 9 |
| MMP-F1/4 | 1/4 | 3.5 | 13 | 13.0 | 16 | 16 |

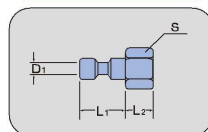

ソケット・プラグの組合せによる有効断面積/Effective sectional area combining socket and plug.

| 部品番号 PART NO. | 部品番号 PART NO. | セット重量 (g) | セット長さ (mm) | 有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²) |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| MMS-M1/8 | MMP-M1/8 | 39 | 53.5 | 4.8 |
| | MMP-M1/4 | 45 | 57.0 | 4.8 |
| | MMP-F 1/8 | 38 | 50.0 | 4.6 |
| | MMP-F 1/4 | 45 | 53.5 | 4.8 |
| MMS-M1/4 | MMP-M1/8 | 45 | 56.0 | 4.7 |
| | MMP-M1/4 | 51 | 59.5 | 4.6 |
| | MMP-F 1/8 | 44 | 52.5 | 4.6 |
| | MMP-F 1/4 | 51 | 56.0 | 4.7 |
| MMS-F 1/8 | MMP-M1/8 | 40 | 53.5 | 4.6 |
| | MMP-M1/4 | 46 | 57.0 | 4.5 |
| | MMP-F 1/8 | 39 | 50.0 | 4.6 |
| | MMP-F 1/4 | 46 | 53.5 | 4.6 |
| MMS-F 1/4 | MMP-M1/8 | 52 | 56.0 | 4.5 |
| | MMP-M1/4 | 58 | 59.5 | 4.5 |
| | MMP-F 1/8 | 51 | 52.5 | 4.5 |
| | MMP-F 1/4 | 58 | 56.0 | 4.5 |