

バリクランプ Variable clamp


バリNo.1SB

品番 VARI 1SB



バU 1SB JAN 4580455761214

HANDLE MOVE: 116° ARM MOVE: 187°

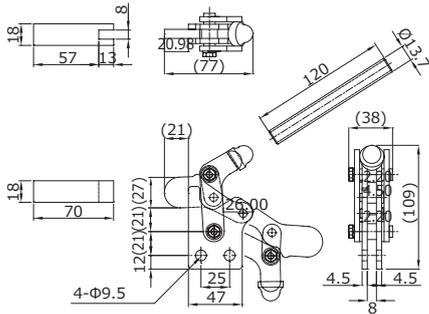

締圧力 HoldingCapacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	745g
最大高 Max height	-
最大長 Max length	-
最大幅 Max width	-
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	本体 (Body) 1個 アーム (Arm) 1個 ハンドル (Handle) 各1個


バリNo.2SB

品番 VARI 2SB



バU 2SB JAN 4580455761306

HANDLE MOVE: 120° ARM MOVE: 190°

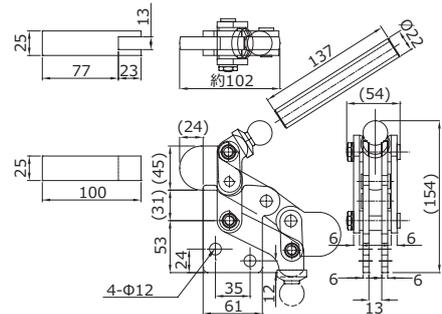

締圧力 HoldingCapacity	5.0kN (500kgf)
質量 Weight	1,990g
最大高 Max height	-
最大長 Max length	-
最大幅 Max width	-
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	本体 (Body) 1個 アーム (Arm) 1個 ハンドル (Handle) 1個


バリNo.4

品番 VARI 4



バU 4 JAN 4580455761399

HANDLE MOVE: 122° ARM MOVE: 192°

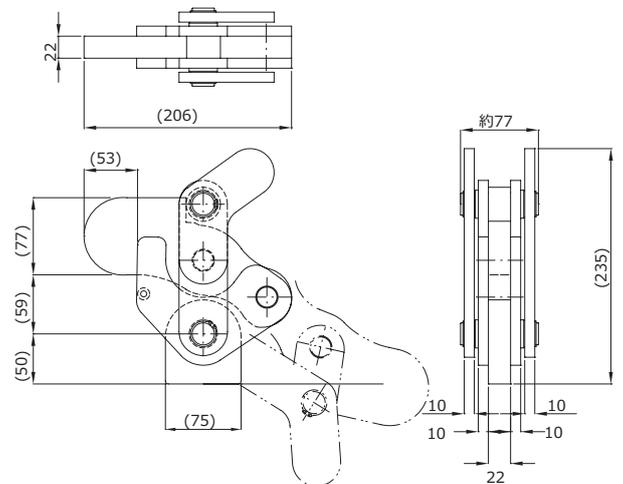

締圧力 HoldingCapacity	30.0kN (3,000kgf)
質量 Weight	7,600g
最大高 Max height	-
最大長 Max length	-
最大幅 Max width	-
材質 Materials	スチール (Steel)