



■ 横押型クランプ  
Horizontal clamps

分類紹介 Introduction 横押型クランプ

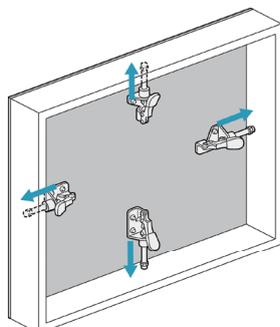


交換頻度の高いパネルなどの固定に!  
For the Panel to change frequently.


トグル発生時の大きな力を利用して圧入装置・治具に採用されています!  
It is used for various equipment and jigs using the big pressing power of toggle.

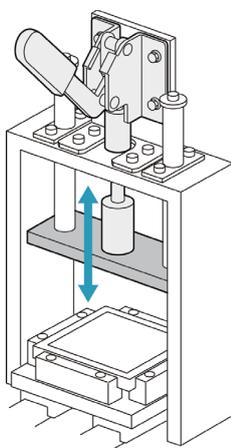

用途、環境に応じてフランジベース・ストレートベース等ご用意しております。  
They are prepared depending on use environment, use purpose.

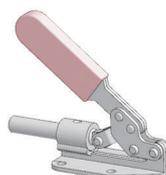

ご希望の多いステンレスモデルも今回更に追加しております。  
Stainless models were added more this time.

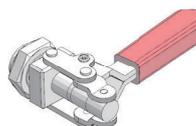


押し引き兼用のモデルもございます。(P48)  
It's the push pull combined use, (P48)

No.02/02BU/02-2S 品番 02/02BU/02-2S



02	JAN 4580455761474
02-2S	JAN 4580455763478
02BU	JAN 4580455761481

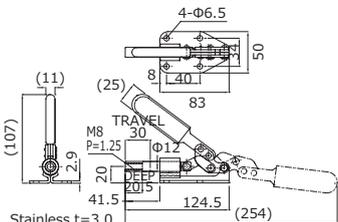


締圧力 HoldingCapacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	380g 360g (SUS) 375g (BU)
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	155mm
最大長 Max length	260mm (SUS)
最大幅 Max width	50mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)

No.02S 品番 02S



02S	JAN 4580455763522
-----	-------------------

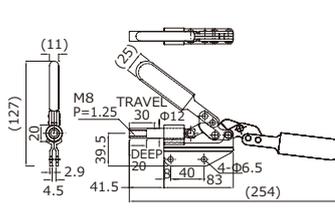


締圧力 HoldingCapacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	360g
ストローク Stroke	30 %
最大高 Max height	173mm
最大長 Max length	255mm
最大幅 Max width	21mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)

No.06/06-2S 品番 06/06-2S



06	JAN 4580455761498
06-2S	JAN 4580455763492

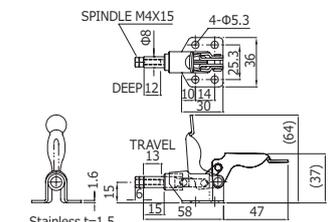


締圧力 HoldingCapacity	0.5kN (50kgf)
質量 Weight	65g / -g (SUS)
ストローク Stroke	13 %
最大高 Max height	64mm
最大長 Max length	110mm (SUS)
最大幅 Max width	36mm (SUS)
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×15スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 1個

No.07 品番 07



07	JAN 4580455761504
----	-------------------

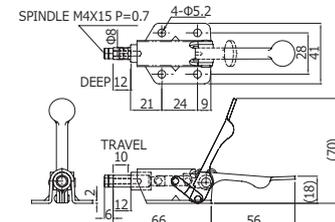

締圧力 HoldingCapacity	0.5kN (50kgf)
質量 Weight	95g
ストローク Stroke	10 %
最大高 Max height	71mm
最大長 Max length	128mm
最大幅 Max width	41mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M4×15スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 1個